

EA983ZA-66,-67キーボックス[プッシュボタン式]取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。 Ver 1.1


◆仕様

- 材質…本体:アルミダイキャスト
つる部:スチール
- プッシュボタン式、番号変更可能
- 本体は樹脂カバー付き

品番	外寸(mm)	内寸(mm)	重量(g)
EA983ZA-66	82×53×119(H)	58×35×83(H)	651
EA983ZA-67	82×53×174(H)	58×35×83(H)	754

<EA983ZA-67>


- ・つる径…10mm(ナイロンカバー付き)
- ・つるのクリアランス…タテ:47mm、ヨコ:36mm

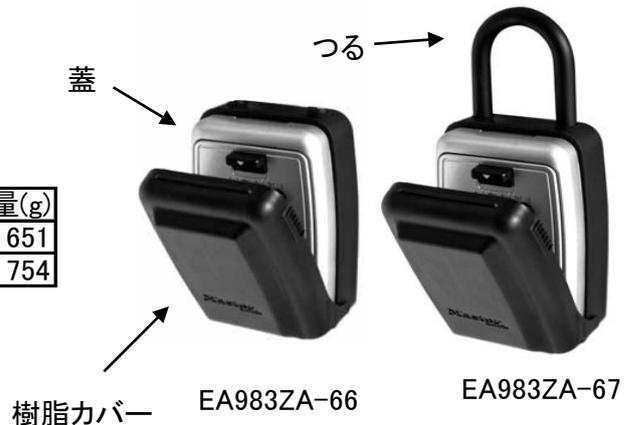

◆蓋の開け方(右図参照)


- 1.カバーの上を手前に引きカバーを開く。
- 2.クリアボタンを押す。
- 3.オープンボタンを押し、手前に引くと、蓋が開きます。

※クリアボタンは誤ってボタンを押してしまい、間違った暗証番号を記録してしまうことを防ぎます。

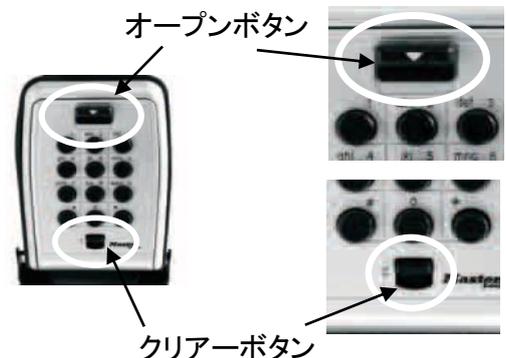

◆暗証番号の設定方法(下図参照)


- 1.蓋を開くと黄色い「RECODE TOOL」プレートがありますので、それを外して下さい。
- 2.蓋の裏に1～9、#、0、*の黄色い溝のあるボタンがあります。初期は全てのボタンは下図のようにSET OFF(A)になっています。
- 3.希望する数字、記号の黄色いボタンを付属の「RECODE TOOL」プレートかドライバーで180°回転させ、下図のようにSET ON(B)にします。※1、2
- 4.設定した数字、記号が暗証番号になります。※3
- 5.設定した暗証番号は忘れないよう、ご自身で大切に保管して下さい。

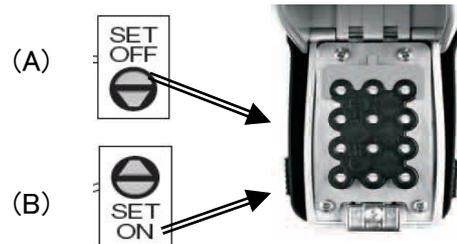

- ※1.組み合わせは1～12文字です、同じ文字は使用できません。
- ※2.ボタンは、ポップアップ時に適切に設定できます、プッシュされたままではできません。
- ※3.暗証番号を変更したい場合は、各ボタンを(A)の状態に戻し、3の手順から同様に設定して下さい。

◆蓋の閉じ方と施錠方法

- 1.クリアボタンを押す。(A図参照)
- 2.暗証番号を押す。
- 3.オープンボタンを押しながら、蓋を閉じる。(B図参照)

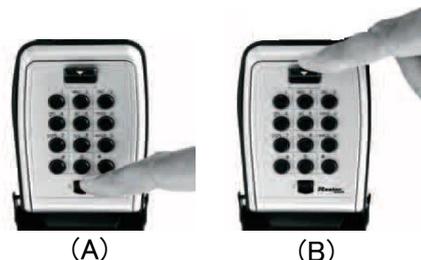


◆蓋の開け方

- 1.樹脂カバーを開ける。
- 2.クリアボタンを押す。(A図参照)
- 3.暗証番号を押す。
- 4.オープンボタンを押しながら、蓋を手前に引き開く。(B図参照)


●壁面への取り付け方法(EA983ZA-66)

- 1.蓋を開けると4箇所の穴があるので、しっかりした壁面に固定して下さい。
穴径:φ 6mm
- ※壁面取付用のビスは付属していません。

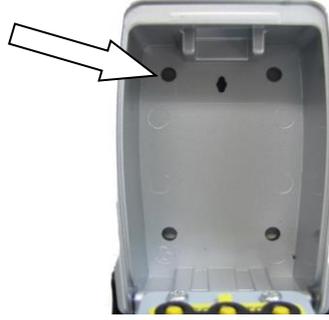

●つるの開閉方法(EA983ZA-67)

- 1.蓋を開け、保管スペースの上にあるレバーを右側に押しながら、つるを上げることができます。
- 2.ドアノブにつるを掛け、音がするまで押し込むとロックが掛ります。

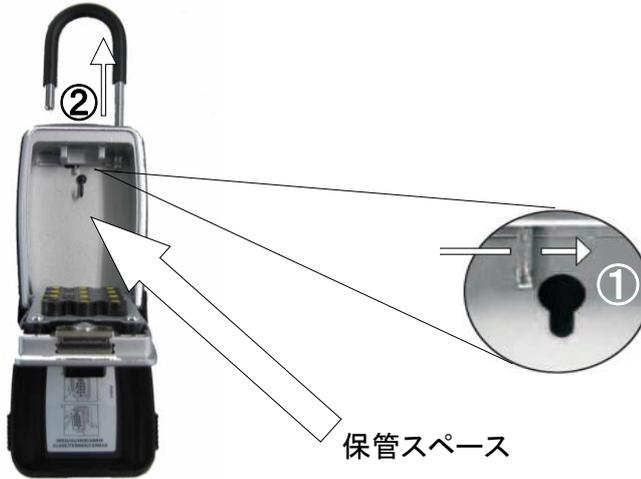

保管スペースに鍵や、その他保管したい小物を入れることができます。

注意



- ・誤った暗証番号が記録されることを防ぐため、クリアボタンを押してから蓋を閉めて下さい。
- ・樹脂カバーは常に閉じておいて下さい。耐候性が増し、ボタンの目隠しになります。



- 改造はしないで下さい。
- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
 - ご使用者が怪我をする場合があります。
 - 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17. Dec.