


CLAMP

SC-N型 EA984DF-0.5 ~ 2

スクリュークランプ

分解図

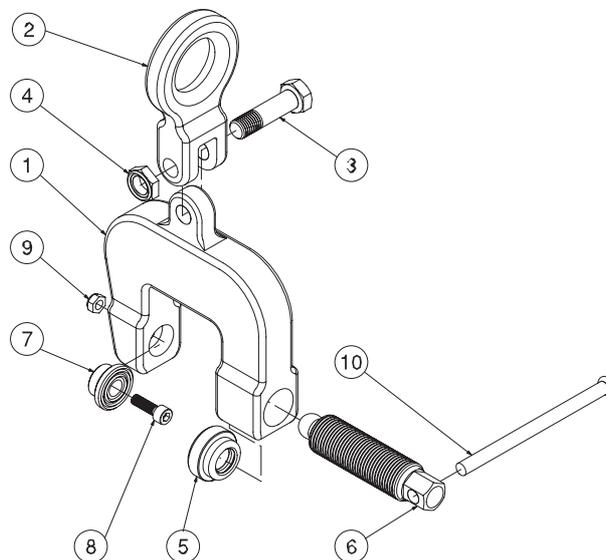


部品名一覧

- ① 本体
- ② 吊環
- ③ 吊環ボルト
- ④ NUナット
- ⑤ カム
- ⑥ スクリューボルト
- ⑦ 受金
- ⑧ 受金止ボルト
- ⑨ NUナット
- ⑩ ハンドル棒




特長

- ① 形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます。
- ② 荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。

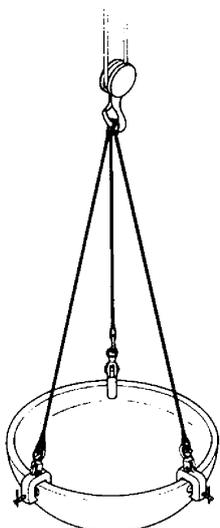

仕様・寸法図

SC-N 型

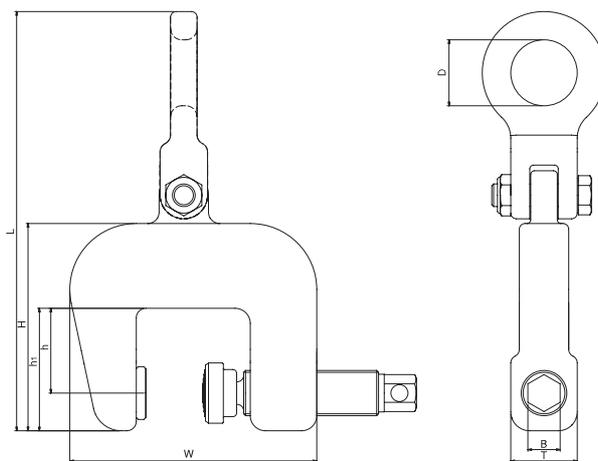

基本使用荷重	クランプ範囲 min max	T	H	h	h ₁	L	W	D	B	自重 (kg)
1/2 TON	0 ~ 25	30	90	32	52	182	110	30	17	2.0
1 TON	0 ~ 30	35	110	45	65	223	130	35	17	3.0
2 TON	0 ~ 40	45	135	50	90	260	160	40	22	6.2
3 TON	0 ~ 50	55	150	55	100	307	185	50	27	7.5

※呼び方 (例)SC-N型 2TON

EA984DF-0.5
EA984DF-1
EA984DF-2