


EA985(ユニバーサルローラー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


仕様

- ・耐荷重...1,200kg
- ・全長...1,600mm(縮長時94cm)
- ・最高揚高...100mm
- ・常用荷重...600kg
- ・ローラー径...50mm
- ・爪の長さ...100mm
- ・爪の幅...220mm

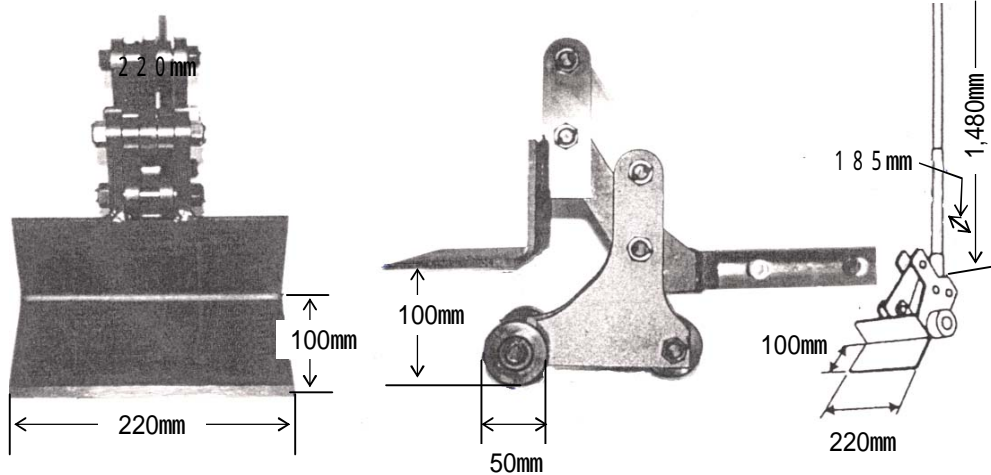

使用方法

- (1) 付属のバーを取り付けます。本体のバーの先に付属のバーを差し、ピン穴を合わせてピンを差します。
- (2) 重量物の下に爪をかけ、バーを下げると重量物が持ち上がり、その状態で、少し移動させることができます。

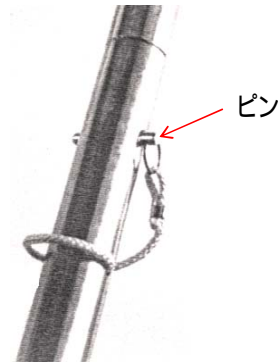

- ⚠ 使用上の注意
- ・爪が入りにくい時は、金ゴテ等で少し持ち上げ爪を入れて下さい。
 - ・長い距離の移動は重量物移動台(別売)を利用して下さい。
 - ・床がしっかりとした平坦な場所で使用して下さい。
 - ・移動させる時は、爪を奥までしっかりと入れて下さい。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929