



RA-2816

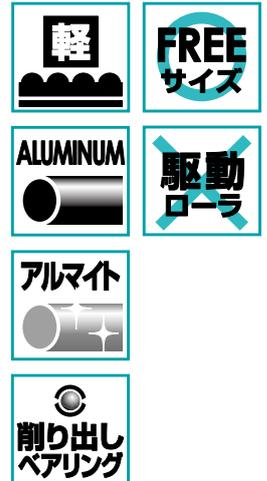

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)	
100	113	115	490	84	
150	163	165	490	102	
200	213	215	490	120	
250	263	265	450	138	
EA985LA-31-32-33	300	313	315	411	156
	350	363	365	357	174
EA985LA-41-42-43	400	413	415	303	192
	450	463	465	274	210
	500	513	515	245	228

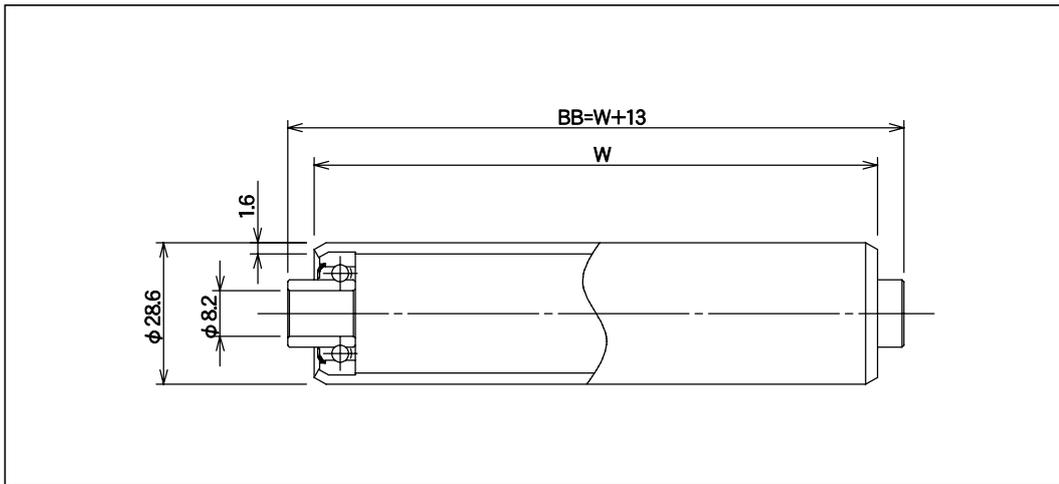

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	28.6×1.6
標準ローラ公称幅 W	100~500
製作可能ローラ公称幅 W	40~500
ローラ材質	6063-T5
ローラ表面加工	アルマイト加工
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	8.2