


RA-3816

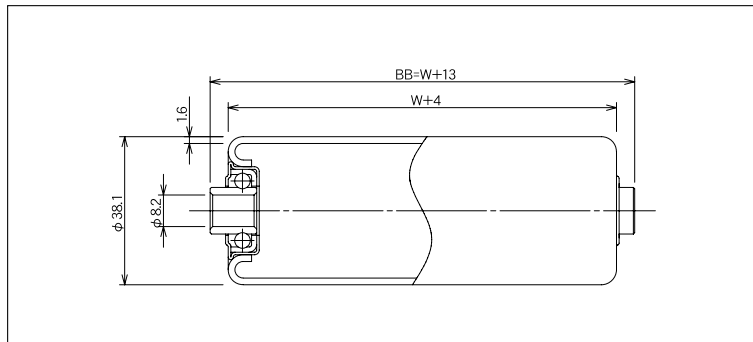

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	490	91
150	163	165	490	116
200	213	215	490	141
250	263	265	450	166
300	313	315	411	191
350	363	365	357	216
400	413	415	303	241
450	463	465	274	266
500	513	515	245	291
550	563	565	225	316
600	613	615	205	341

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.1×1.6
標準ローラ公称幅 W	100~600
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	6063-T5
ローラ表面加工	アルマイト加工
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	8.2

- ・ローラー幅 300mm
EA985LB-131 ~ 133・231 ~ 233
- ・ローラー幅 400mm
EA985LB-141~143・241 ~ 243

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RA-3816

300W

本

型式

W:ローラー幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RA-3816

BB 313

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。