


R-2812P

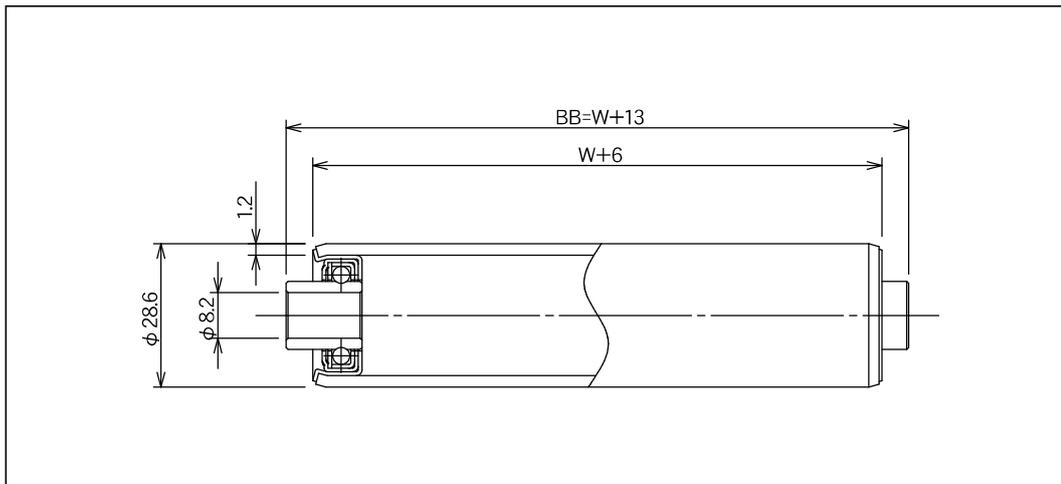

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	490	134
150	163	165	490	175
200	213	215	490	216
250	263	265	450	257
300	313	315	411	298
350	363	365	357	339
400	413	415	303	380
450	463	465	274	421
500	513	515	245	462

EA985MB-31-32-33

EA985MB-41-42-43



ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	28.6×1.2
標準ローラ公称幅 W	100~500
製作可能ローラ公称幅 W	40~600
ローラ材質	STKM12A
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	8.2