
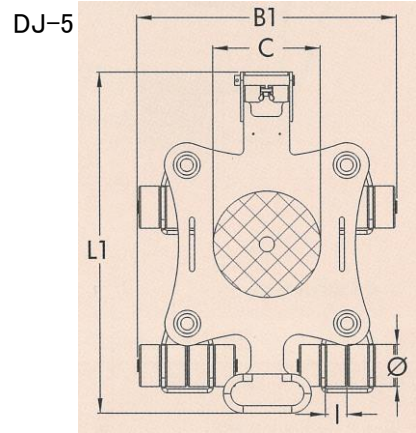
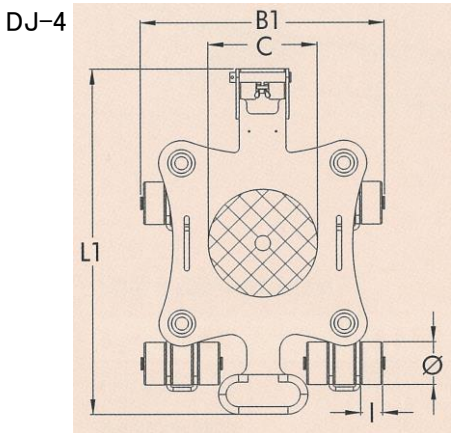
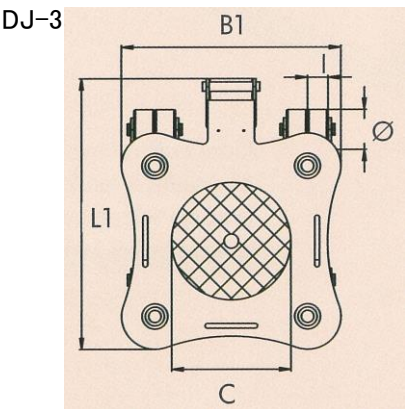
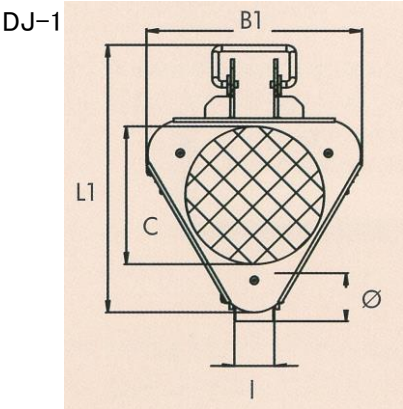


[回転式]トランスポートトロリー、コネクティングバー、プーリングハンドル
EA986DJ-1~5、DJ-1C~4C、DJ-1H、DJ-3H

[回転式]トランスポートトロリー

EA986DJ-4、-5はハンドル付で持ち運びに便利です。

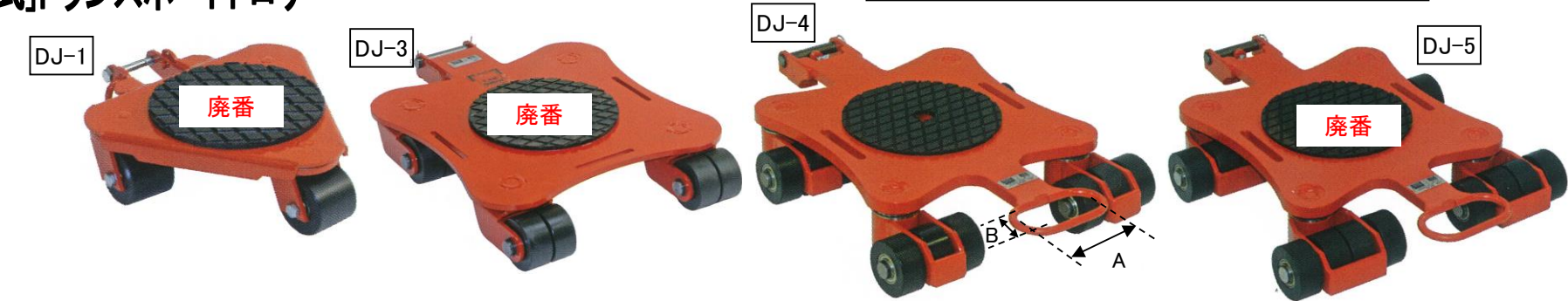

	廃番 EA986DJ-1	廃番 EA986DJ-3	廃番 EA986DJ-4	廃番 EA986DJ-5
品番/仕様	EA986DJ-1	EA986DJ-3	EA986DJ-4	EA986DJ-5
積載均等耐荷重	1t	3t	4t	5t
外径サイズ(L1×B1)	390×340mm	575×460mm	690×475mm	690×525mm
高さ	110mm	110mm	110mm	110mm
[回転式]荷台サイズ(C)	φ 215mm	φ 250mm	φ 250mm	φ 250mm
ローラーサイズ(φ×I)	φ 75×60mm	φ 85×43mm	φ 85×43mm	φ 85×43mm
ローラー数	3	8	12	16
ハンドル幅(A×B)	-	-	145×50mm	145×50mm
重量	10kg	32kg	43kg	44kg

- 材質…スチール
- プーリングハンドルやコネクティングバーが接続できます。

プーリングハンドル

300mm

- 材質…スチール
- EA986DJ-1～-5に接続することで運搬物の移動作業がさらに楽になります。



EA986DJ-1接続例



EA986DJ-3接続例



EA986DJ-5接続例



EA986DJ-5使用例



品番	仕様	全長	重量
EA986DJ-1H	EA986DJ-1用	990mm	3.5kg
EA986DJ-3H	EA986DJ-3、-4、-5用	1120mm	6kg

廃番

コネクティングバー



品番	仕様	全長	重量
EA986DJ-1C	EA986DJ-1用	1000mm	2.5kg
EA986DJ-3C	EA986DJ-3用	1200mm	3kg
EA986DJ-4C	EA986DJ-4、-5用	2000mm	5kg

廃番

- 材質…スチール
- 同品番のトランスポートトロリー同士を連結させることで運搬物の幅に合わせることが可能になります。

EA986DJ-5接続例

