

CAC7

キャスト(C7シリーズ)

標準 在庫品

RHS

Original ELESА Model RE.C7

elesa



CAC7-PBL

(固定)



CAC7-SBF





(旋回,プレート,ストッパー付き)



CAC7-CBF


(旋回,オネジ,ストッパー付き)

 車輪	ホイール	軸受	ブラケット
加硫ゴム(非移行性) グレー	ポリアミド ブラック	スチール(チューブ) 亜鉛メッキ	SPHD 亜鉛メッキ

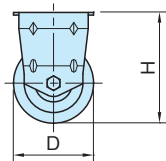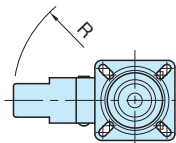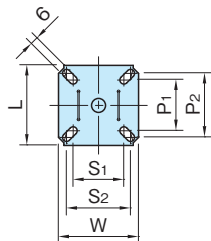


CAC7-PBL

(固定)

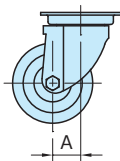


CAC7-SBL

(旋回,プレート)

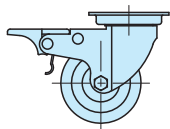


CAC7-SBF

 (旋回,プレート,ストッパー付き)



CAC7-CBL

(旋回,オネジ)

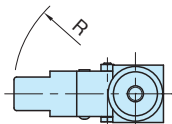

CAC7-CBF

(旋回,オネジ,ストッパー付き)

CAC7-PBL (固定)

	品番	D	T	H	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	許容荷重 (N)	質量 (g)
EA986FA-1	CAC7-050PBL	50	20	67	38.5	38.5	44	44	55	55	350	200
	CAC7-060PBL	60	24	83	39.5	39.5	48	48	60	67	500	260
EA986FA-3	CAC7-080PBL	80		104							550	340

CAC7-SBL (旋回、プレート)

	品番	D	T	H	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
EA986FA-6	CAC7-050SBL	50	20	67	38.5	38.5	44	44	55	55	24	350	200
EA986FA-7	CAC7-060SBL	60	24	83			48	48	60	60	21	500	280
EA986FA-8	CAC7-080SBL	80		104							30	550	430

CAC7-SBF (旋回、プレート、ストッパー付き)

	品番	D	T	H	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
EA986FA-11	CAC7-050SBF	50	20	67	38.5	38.5	44	44	55	55	24	80	350	240
EA986FA-12	CAC7-060SBF	60	24	83			48	48	60	60	21	84	500	400
EA986FA-13	CAC7-080SBF	80		104							30	91	550	500

注) 干渉しないための必要寸法です。

CAC7-CBL (旋回、オネジ)

	品番	D	T	H	M	L _f	D ₁	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
EA986FB-1	CAC7-050CBL	50	20	66	M 8×1.25	15	35	24	350	180
EA986FB-2	CAC7-060CBL	60	24	83	M12×1.75	25	41	21	500	290
EA986FB-3	CAC7-080CBL	80		104				25	550	390

CAC7-CBF (旋回、オネジ、ストッパー付き)

	品番	D	T	H	M	L _f	D ₁	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
EA986FB-6	CAC7-050CBF	50	20	66	M 8×1.25	15	35	24	80	350	210
EA986FB-7	CAC7-060CBF	60	24	83	M12×1.75	25	41	21	84	500	360
EA986FB-8	CAC7-080CBF	80		104				25	91	550	460

注) 干渉しないための必要寸法です。

特 長

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。