

LE-VE、B-VE シリーズ

プレス鋼板製キャスター、プレート取付タイプ、標準ソリッドゴムタイヤ付ホイール

50–205 kg



取付金具: LE/B シリーズ

- プレス鋼板製、亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず
- 自在取付金具:
- 自在旋回部内にダブルボールベアリング
 - 自在旋回部シール
 - 自在旋回部のあそびに使用される特別な動的 Blickle 式リベット留め処理により、スムーズな走行と耐用年数の延長を実現


ホイール: VEシリーズ

- タイヤ: 標準ソリッドゴム、硬度 80 Shore A、色ブラック
- リム: プレス鋼板製、亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まない

詳細ページ:

- 取付金具シリーズ: 90ページ
- プレーキ: 112–113ページ
- ホイールシリーズ: 195ページ
- ベアリングタイプ: 84–85ページ

3

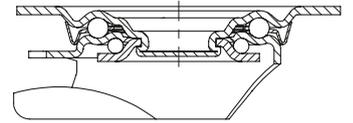

自在キャスター	固定キャスター	“stop-fix” ストップ付 自在キャスター	ホイール直径 [mm]	リム幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	プレート サイズ [mm]	ボルト穴取 付ピッチ [mm]	ボルト 穴径 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]
LE-VE 80R EA986H-11	B-VE 80R EA986H-1	LE-VE 80R-FI EA986H-21	80	25	50	ニードルベアリング	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VE 100R EA986H-12	B-VE 100R EA986H-2	LE-VE 100R-FI EA986H-22	100	30	70	ニードルベアリング	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LE-VE 125R EA986H-13	B-VE 125R EA986H-3	LE-VE 125R-FI EA986H-23	125	37.5	100	ニードルベアリング	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LE-VE 150R EA986H-14	B-VE 150R EA986H-4	LE-VE 150R-FI EA986H-24	150	40	135	ニードルベアリング	190	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VE 160R	B-VE 160R	LE-VE 160R-FI	160	40	135	ニードルベアリング	195	140 x 110	105 x 75–80	11	54
LE-VE 180R	B-VE 180R	LE-VE 180R-FI	180	50	170	ニードルベアリング	215	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LE-VE 200R EA986H-15	B-VE 200R EA986H-5	LE-VE 200R-FI EA986H-25	200	50	205	ニードルベアリング	235	140 x 110	105 x 75–80	11	54

仕様 / 付属品



	床面に跡を残さない グレータイヤ付き	導電性 仕様、 ブラックタイヤ	スレッドガード付き、 プレス鋼板製、亜鉛 めっき仕上げ	“stop-top”ストップ 一付き	“central-stop”セント ラルロックシステム 付き	方向規制ロック (個 別) 1 x 360°	スチール製フットガ ード付き
技術説明ページ	52	50	116	112	113	115	116
製品番号接尾記号	-SG	-EL	-FA	-ST	-CS11	RI-03.01 / RI-03.03	-FS
対応可能製品	全て	全て	全て	ホイール直径 150–200 mm	ホイール直径 160+200 mm	RI-03.01: Ø 100–125 RI-03.03: Ø 150–200 *	ホイール直径 100 mm から、受注 生産

* ストップバーなし自在キャスターまたは“stop-top”および“central-stop”ストップバー付き自在キャスターのみの受注生産。