


シリーズ: LS-P、BS-P、LS-PS、BS-PS

溶接鋼板製キャスター、重荷重仕様、強化仕様の自在旋回部、空気入りタイヤ付重荷重ホイール

350 - 1300 kg      ✓RoHS

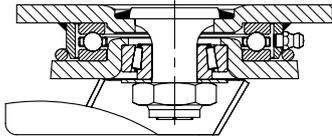

6



**取付金具:** LS/BSシリーズ - 非常に頑丈な溶接鋼構造、自在旋回部にスラストベアリングDIN 711およびテーパローラーベアリングDIN 720 付き自在取付金具、防塵・防まつ構造、グリースニップル付き、溶接固定された非常に頑丈なセントラルキングピンはボルト締め。ホイール軸はボルト止め。  
**亜鉛めっき仕上げ、黄色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。**  
 取付金具一覧: 68ページ  
 取り付けプレート図: 78ページ

**ホイール:** P/PSシリーズ - タイヤ: Pシリーズ: リブパターンまたはラグタイプのトレッド付空気入りタイヤ、4プライレーティング、ブラック。  
 PSシリーズ: ラグタイプのトレッド付空気入りタイヤ、6.8、または10プライレーティング、ブラック。  
**リム:** Pシリーズ: プレス鋼板製、スチール製パイプハブ付き、シルバー塗装。  
 PSシリーズ: 重荷重用のプレス鋼板製、ボルト締め(フラットベースリム)、スチール製パイプハブ付き、亜鉛めっき仕上げ、青色クロメート処理済み、六価クロムを含まず。  
 ベアリングタイプ: 2個のボールベアリングを圧入装着。  
 詳細: 195ページ、193ページおよび46ページ

タイヤ空気圧が少なすぎるとストッパー機能が動きません。

自在キャスター	固定キャスター	ホイール径 [mm]	タイヤ幅 [mm]	耐荷重 [kg]	ベアリングタイプ	取付高 [mm]	取付座 [mm]	取付ピッチ [mm]	取付穴 [mm]	偏心 自在キャスター [mm]	トレッド種類*
EA986KE-310		[mm]	[mm]	[kg]							
LS-PS 310K	BS-PS 310K EA986KD-310	300	100	450	ボールベアリング	355	200 x 160	160 x 120	14	85	B02
LS-PS 315K	BS-PS 315K	305	105	550	ボールベアリング	358	200 x 160	160 x 120	14	85	B03
LS-P 410K	BS-P 410K	400	100	350	ボールベアリング	470	200 x 160	160 x 120	14	100	R01
LS-P 420K	BS-P 420K	415	115	525	ボールベアリング	478	200 x 160	160 x 120	14	100	R02
LS-PS 430K EA986KE-420	BS-PS 430K EA986KD-420	420	115	650	ボールベアリング	480	200 x 160	160 x 120	14	100	B08
LS-PS 432K	BS-PS 432K	420	115	750	ボールベアリング	480	200 x 160	160 x 120	14	100	B08
LS-PS 464K	BS-PS 464K	460	145	1140	ボールベアリング	520	200 x 160	160 x 120	14	110	B08
LS-PS 536K		536	165	1300	ボールベアリング	623	255 x 200	210 x 160	18	120	B08
	BS-PS 536K	536	165	1300	ボールベアリング	623	255 x 220	210 x 160	18		B08

\* R = リブパターン、B = ラグタイプ、トレッドパターンの画像は198ページを参照してください。

オプション / 付属品



ホイールストップパー "Radstop" 付き	方向規制ロック 2 x 180° 付き	方向規制ロック 4 x 90° 付き
81 EA986KE-1, 2	83	83
製品番号接尾記号	-RA	-RI2
対応可能製品	受注生産。	ホイール径 300 ~ 460 mm