


EA986MK-80~MK-200 ※全て取扱い中止になりました。
(フェノール樹脂車輪)

材質: フェノール樹脂製、アスベストフリー
耐熱性: -35℃~260℃
・水、酸、アルカリ溶液、グリス、鉱物油、アルコール、ベンゼンに耐えます。
・粗い床面には適さないので注意してください。

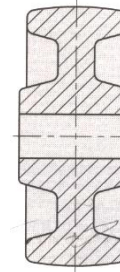

	直径(φ mm)	車輪幅(mm)	耐荷重(kg)	ベアリングタイプ	車軸径(φ mm)	軸幅(mm)	重量(g)
EA986MK-80	80	35	110	プレーン	12	40	200
EA986MK-100	100	30	100	プレーン	12	35	300
EA986MK-125	125	40	200	プレーン	15	45	400
EA986MK-150	150	40	300	プレーン	20	60	700
EA986MK-200	200	45	500	プレーン	20	55	1800

参 考 :
ベアリングの種類

- ・ プレーンベアリング シンプルで低コスト・耐腐食性のホイールベアリング
通常、メンテナンスはいらない
器具や装置に使われており、遅い速度と断続的な仕様で装置を運ぶ
- ・ ローラーベアリング 丈夫で抵抗があり、特にメンテナンスはいらない
スチールあるいは、プラスチックのかじにぴったり合せたスチールローラーから成っている
- ・ ボールベアリング 高い負荷容量に耐えられる仕組みになっており、環境的な影響に抵抗がある
主に機械的に厳しい輸送装置や負荷に耐えられるホイールに使われる
構成は固くした内側のリングと外側のリングで囲っており、ボールかごに保護された固いボールから成っている