



・図面[プレート式]

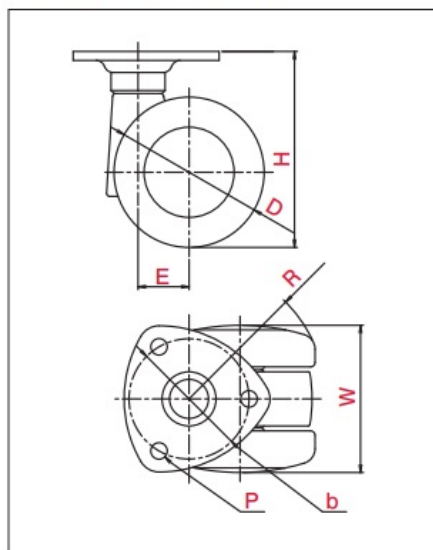

・図面[プレート式ストッパー付]

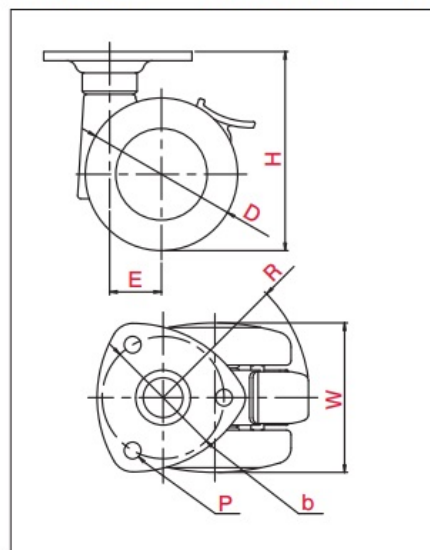

品 番	車 輪	車輪径 D (mm)	車 幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 (mm)	取付寸法 b (φ)	穴 径 P (mm)	偏 心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
-----	-----	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------------

■プレート式

P-50G	 ホイル:ナイロン 車 輪:アイロン	50	49	65					46	60(61.2)
P-50HG						40	5.5	17		100(102.0)
EA986PA-60 P-60G		60	55	79					55	

■プレート式ストッパー付

P-50GS	 ホイル:ナイロン 車 輪:アイロン	50	49	65					48	60(61.2)
P-50HGS						40	5.5	17		100(102.0)
EA986PB-60 P-60GS		60	55	79					67	