

GR型

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等
その他一般産業用に数多く使用されています。




固定車



プレート式


プレート式

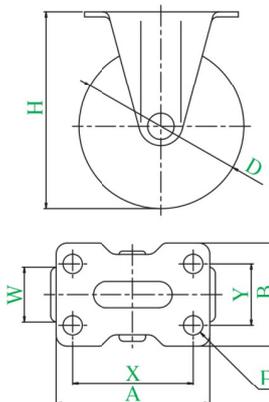

取付方法



主な使用例

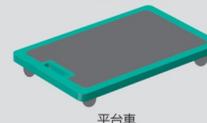

平台車

■金具=三価ユニクロ仕上

(EA986PF-51)

車輪径 D(mm)	品番	車輪材質	許容荷重	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	自重 (g)	在庫品	図面	
			daN(kgf)	W(mm)	H(mm)	A×B(mm)	X×Y(mm)	P(mm)			2D	3D
65	GR-65EL	Ⓢ エラストマー	40(40.8)	27	80	70×47	55×28	8.8	185	○	○	○
	GR-65RH	ゴム	40(40.8)	25					225	○	○	○
	GR-65N	ナイロン	55(56.1)						165	○	○	○
	GR-65BN	黒ナイロン	55(56.1)						165	○	○	○
	GR-65UR	ウレタン(ナイロンホイル)	55(56.1)						185	○	○	○

(EA986PF-52)

75	GR-75EL	Ⓢ エラストマー	50(51.0)	27	90	70×47	55×28	8.8	210	○	○	○
	GR-75RH	ゴム	50(51.0)	25					275	○	○	○
	GR-75N	ナイロン	65(66.3)						185	○	○	○
	GR-75BN	黒ナイロン	65(66.3)						185	○	○	○
	GR-75UR	ウレタン(ナイロンホイル)	65(66.3)						210	○	○	○

車輪材質

走行音軽減
スリップ抑制済



エラストマー
(EL)



 
ゴム
(R, RH)



ナイロン
(N)



黒ナイロン
(BN)



ウレタン
(ナイロンホイル)
(UR)