


G型

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具、複写機等
その他一般産業用に数多く使用されています。


プレート式

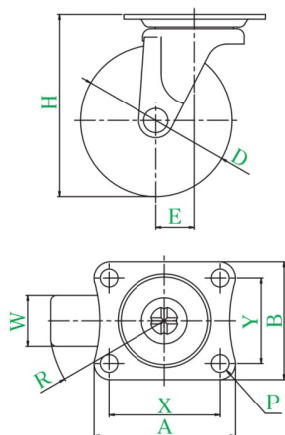

取付方法



主な使用例

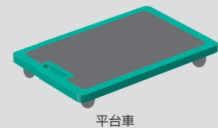

■金具=三価ユニクロ仕上

(EA986PF-61)

	品番	車輪材質										在庫品	図面	
車輪径 D(mm)			許容荷重 daN(kgf)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)	自重 (g)		2D	3D
65	G-65EL	Ⓜエラストマー	40(40.8)	27	80	70×58	55×42	8.8	21	54	260		○	○
	G-65RH	ゴム	40(40.8)	25							300	○	○	○
	G-65N	ナイロン	55(56.1)								240	○	○	○
	G-65BN	黒ナイロン	55(56.1)								240		○	○
	G-65UR	ウレタン(ナイロンオイル)	55(56.1)								260	○	○	○
75	G-75EL	Ⓜエラストマー	50(51.0)	27	90	70×58	55×42	8.8	21	59	280		○	○
	G-75RH	ゴム	50(51.0)	25							345	○	○	○
	G-75N	ナイロン	65(66.3)								255	○	○	○
	G-75BN	黒ナイロン	65(66.3)								255		○	○
	G-75UR	ウレタン(ナイロンオイル)	65(66.3)								26	280	○	○

車輪材質

走行音軽減
スリップ低減



エラストマー
(EL)



ゴム
(R, RH)



ナイロン
(N)



黒ナイロン
(BN)



ウレタン
(ナイロンオイル)
(UR)