




THH-50 NHG

THH-65 NHB S-12

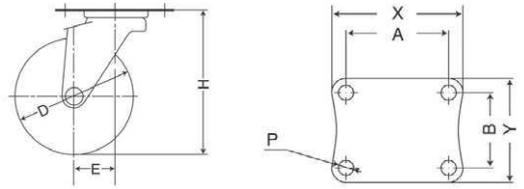

THH 自在 50-75mm

品番		車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径	
型式-車輪径	車輪		N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm	Emm	Rmm	
EA986PR-11	THH-50	HR	ゴム	800	82	50	28	68	54×36	70×54	6.5	22	(R50)
		PH	フェノール	1500	153								
		NHG	強化ナイロン	2000	204								
EA986PR-12	THH-65	HR	ゴム	1100	112	65	36	92	71×71	90×90	11.0	25	(R60)
		PH	フェノール(B入)	2100	214		38						
		NHB	強化ナイロン(B入)	3000	306		38						
EA986PR-13	THH-75	HR	ゴム	1400	143	75	36	106	71×71	90×90	11.0	25	(R66)
		PH	フェノール(B入)	2200	224		38						
		NHB	強化ナイロン(B入)	4000	408		38						

THH 自在 S-12ストッパー 50-75mm / S-12 ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

品番		車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径	
型式-車輪径	車輪		SP	N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm	Emm	Rmm
EA986PR-21	THH-50	HR	ゴム	800	82	50	28	68	54×36	70×54	6.5	22	(R69)
		PH	フェノール	1500	153								
		NHG	強化ナイロン	2000	204								
EA986PR-22	THH-65	HR	ゴム	1100	112	65	36	92	71×71	90×90	11.0	25	(R89)
		PH	S-12 フェノール(B入)	2100	214		38						
		NHB	強化ナイロン(B入)	3000	306		38						
EA986PR-23	THH-75	HR	ゴム	1400	143	75	36	106	71×71	90×90	11.0	25	(R89)
		PH	フェノール(B入)	2200	224		38						
		NHB	強化ナイロン(B入)	4000	408		38						


- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
- ・オレンジ色の編掛けは流通在庫品です。



SU-THN 自在 ステンレス 50mm SUS304



SU-THN-50 MWC

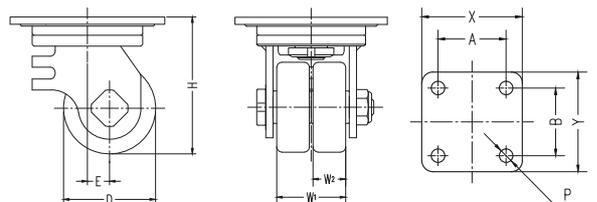

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪		N	kgf			daN	daN	Dmm	W ₁ (W ₂)mm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm
SU-THN-50	MWC	モノマーキャストナイロン(B入)	4000	408	4.40	29.10	50	36(16)	75	64×64	84×84	8.5	12	(R42)
	MWCE	導電性モノマーキャストナイロン(B入)	4000	408	2.40	25.80								