



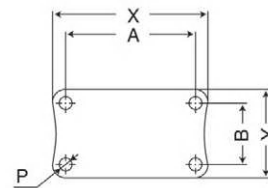

KHH-75 NHB

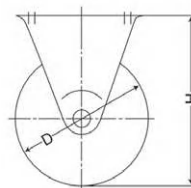

## ➤ KHH 固定 50-75mm

品番		車輪種類	許容荷重		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	
型式-車輪径	車輪		N	kgf	Dmm	Wmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm	
EA986PR-1	KHH-50	HR	ゴム	800	82	50	28	68	66×36	80×50	6.5
		PH	フェノール	1500	153						
		NHG	強化ナイロン	2000	204						
EA986PR-2	KHH-65	HR	ゴム	1100	112	65	36	92	91×47	111×70	10.5
		PH	フェノール(B入)	2100	214		38				
		NHB	強化ナイロン(B入)	3000	306		38				
EA986PR-3	KHH-75	HR	ゴム	1400	143	75	36	106	103×52	123×72	10.5
		PH	フェノール(B入)	2200	224		38				
		NHB	強化ナイロン(B入)	4000	408		38				

- 金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- (B入)はベアリング入り車輪です。
- KHH型は、THH型と取付高が同じですから併用できます。
- オレンジ色の編掛けは流通在庫品です。



HR



NHG



NHB



PH

EA986PR-1

EA986PR-2、-3