


## STC 自在 25-38mm



STC-38 EM

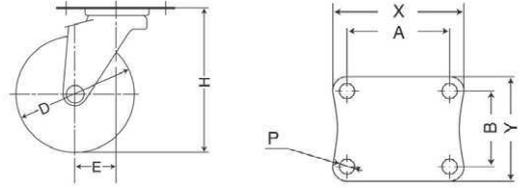

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪		N	kgf										
STC-25	EM	TPゴム・グレー	80	8	0.48	2.40	25	13	35	28×23	35×30	4.2	9	(R23)
	NM	ナイロン・白	100	10	0.90	3.00								
STC-32	EM	TPゴム・グレー	120	12	0.72	3.60	32	14	42	30×24	38×32	4.2	11	(R29)
	NM	ナイロン・白	180	18	1.62	5.40								
STC-38	EM	TPゴム・グレー	200	20	1.20	6.00	38	18	50	36×28	46×38	5.3	13	(R34)
	NM	ナイロン・白	280	29	2.52	8.40								

- ・金具はコニクロームメッキ仕上げです。
- ・STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。



EM (38mm)

NM


## STC 自在 50-75mm



STC-50 NM



STC-75 EM

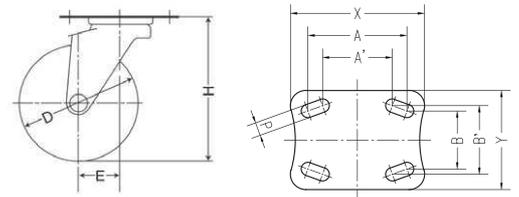

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪		N	kgf										
EA986PT-11	EM	ゴム	500	51	10.50	24.75	50	21	65	46×35	59×47	6.5	16	(R46)
	TP	エラストマー	500	51	4.73	8.40		20						
	NM	ナイロン・白	600	61	6.30	14.40		20						
EA986PT-12	EM	ゴム	500	51	10.50	22.50	65	25	85	55×42 (54×44)	70×58	8.8	25	(R60)
	EMH▲	ハードゴム	500	51	14.40	25.20		25						
	TP	エラストマー	500	51	6.00	18.00		27						
	NM	ナイロン・白	700	71	7.35	14.70		25						
	GNU	ウレタン	700	71	10.50	16.80	25							
EA986PT-13	EM	ゴム	600	61	12.60	27.00	75	25	93	55×42 (54×44)	70×58	8.8	25	(R65)
	EMB	ゴム(B入)	600	61	9.00	25.20		25						
	EMH▲	ハードゴム	600	61	14.40	25.20		25						
	NRC	ゴム・グレー(B入)	600	61	3.60	34.20		25						
	TP	エラストマー	500	51	9.90	28.80		27						
	NM	ナイロン・白	800	82	8.40	16.80		25						
	NTB	ウレタン(B入)	800	82	4.80	28.80		25						
GNU	ウレタン	800	82	12.00	19.20	27								

- ▲受注生産品
- ・金具はコニクロームメッキ仕上げです。
- ・STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。



EM (50mm,65mm)

EM (75mm)

NM

GNU (75mm)

TP