

品番:SR-40 RM




SR-50RM M12



SR-50NTP U1/2



RM

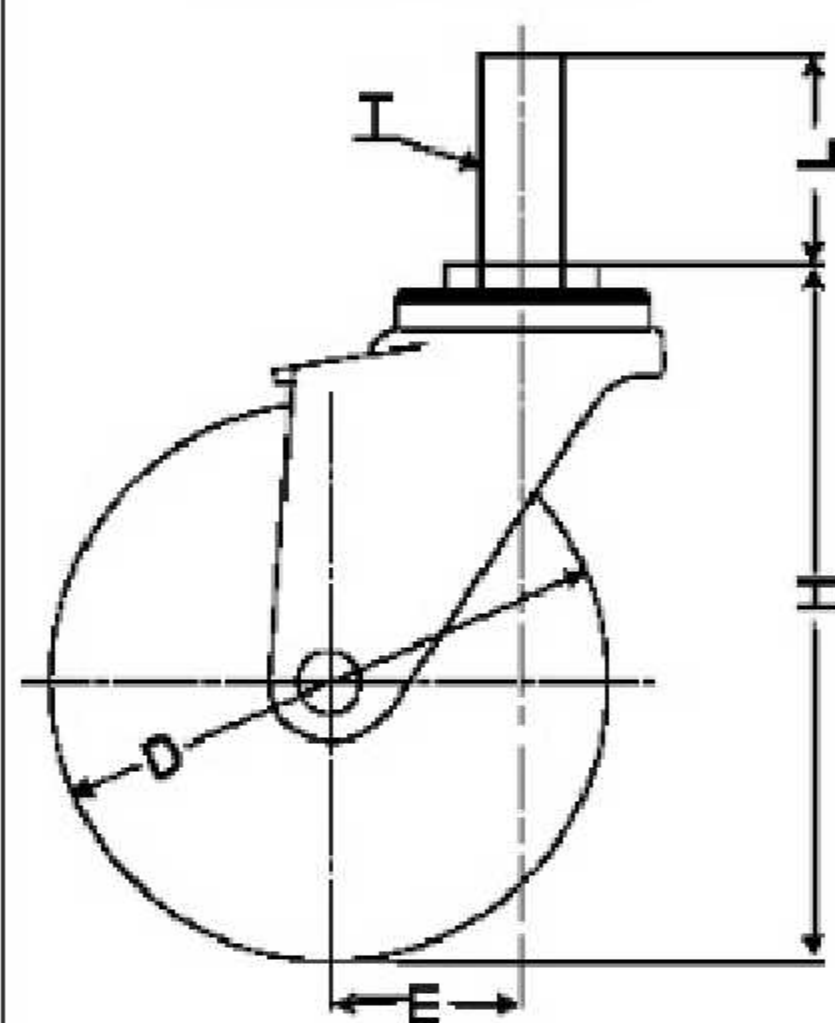

№	1616
品番	SR-40 RM
車輪種類	ゴム
許容荷重daN(kgf)	30(30)
車輪径mm	40
車輪幅mm	18
車軸径mm	6.0
取付高H mm	59

ネジT	M12×P1.25
軸長L mm	14
取付対辺	19×21用
偏心E mm	20
スパナ(オプション)	19×21用

金具はユニクロームメッキ仕上げです。

軸長Lmm：14 は、ナットを外した時のねじが切っている部分の長さです。