


品番: SR-50 RM



SR-50RM M12



RM

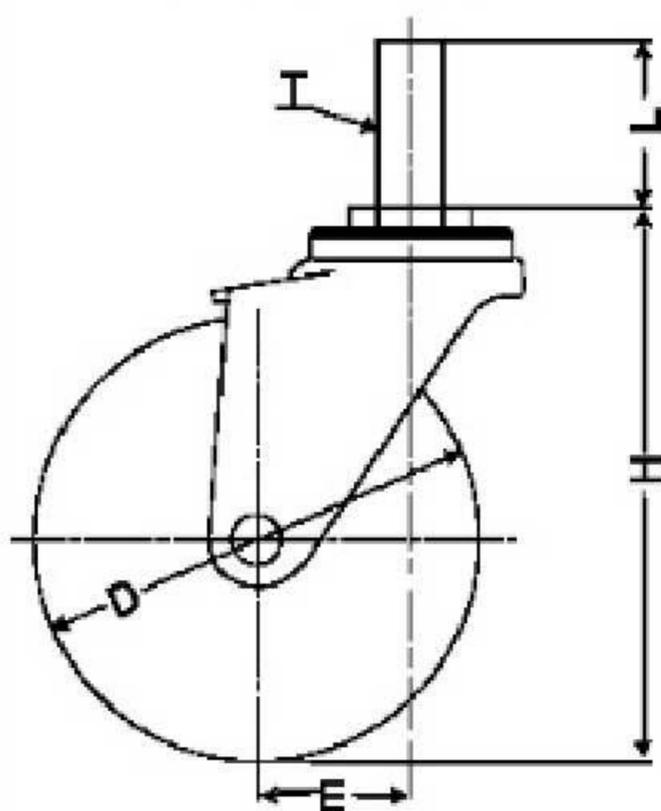

№	1643
品番	SR-50 RM
車輪種類	ゴム
許容荷重 daN(kgf)	35(35)
車輪径 mm	50
車輪幅 mm	20
車軸径 mm	6
取付高 H mm	67

ネジ T	M8×P1.25
軸長 L mm	14
取付対辺	19×21用
偏心 E mm	22
スパナ (オプション)	19×21用

金具はユニクロームメッキ仕上げです。

軸長 L mm : 14 は、ナットを外した時のねじが切っている部分の長さです。