



SEL-65 RL M12XP1.75

651044C

＞ SELシリーズ
一般キャスター


RoHS対応



仕様

カタログ

金具はユニクロームメッキ仕上げです。

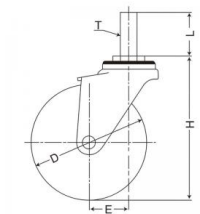

取付け方法	ねじ込み
ベアリング	-
ストッパー種別	無
生産形態	流通在庫

車輪材質		ゴム RL 65	> 車輪材質特性
許容荷重		350N 36kgf	
始動力		7.35daN	
旋回始動力		15.75daN	
車輪径 (D)		65mm	
車輪幅 (W)		20mm	
車軸径		-	
取付高 (H)		84mm	
ステム径 (T)		M12XP1.75	
ステム長 (L)		25mm	
取付ナット部 (対辺)		19mm	
偏心 (E)		25mm	
旋回半径 (R)		(59)mm	
自重		-	
スパナ (オプション)		B	