



SEL-75 RL M12XP1.75

751028C

> SELシリーズ
一般キャスター


RoHS対応



仕様

カタログ

金具はユニクロームメッキ仕上げです。

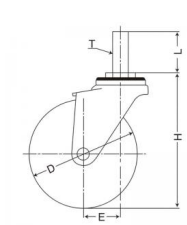

取付け方法	ねじ込み
ベアリング	-
ストッパー種別	無
生産形態	流通在庫

車輪材質		ゴム RL 75	> 車輪材質特性
許容荷重			

		400N 41kgf
始動力		8.4daN
旋回始動力		18daN
車輪径 (D)		75mm
車輪幅 (W)		20mm
車軸径		-
取付高 (H)		96mm
ステム径 (T)		M12XP1.75
ステム長 (L)		25mm
取付ナット部 (対辺)		19mm
偏心 (E)		30mm
旋回半径 (R)		(68)mm
自重		-
スパナ (オプション)		B