

品番: SEL-100 RL (EA986PT-125A)



SEL-75RL




SEL-75NTP



SEL-65RLB



RL

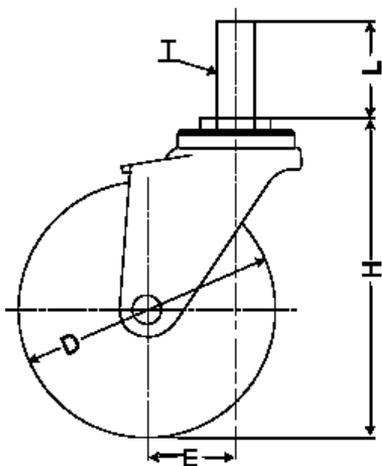

No	1698
品番	SEL-100 RL
車輪種類	ゴム
許容荷重daN(kgf)	50(51)
車輪径mm	100
車輪幅mm	25
車軸径mm	8
取付高H mm	126

ネジT	M12×P1.75
軸長L mm	25
取付対辺	19×21用
偏心E mm	32
スパナ(オプション)	19×21用

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
御注文の際はネジ寸法を明示下さい。

軸長Lmm : 25 は、ナットを外した時のねじが切っている部分の長さです。