

品番: SR-40 RM S-1




SR-50RM S-1



SR-65RM S-2



RM

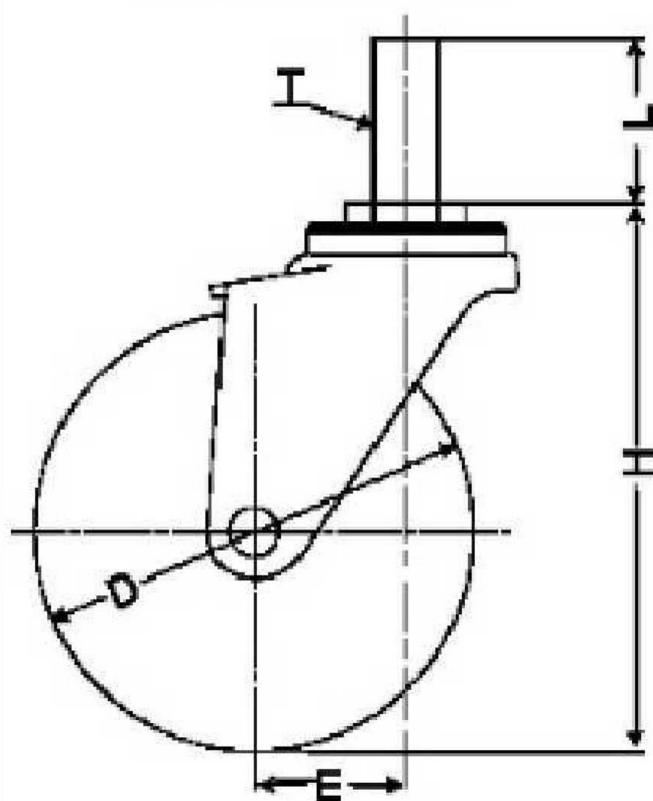

No	1654
品番	SR-40 RM S-1
車輪種類	ゴム
許容荷重daN(kgf)	30(30)
車輪径mm	40
車輪幅mm	18
車軸径mm	6
取付高H mm	59

ネジT	M12×P1.25(20山)
軸長L mm	14
取付対辺	19×21用
偏心E mm	20
スパナ(オプション)	19×21用

金具はユニクロームメッキ仕上げです。

ステム部分は有色クロームメート仕上げです。

軸長Lmm : 14 は、ナットを外した時のねじが切っている部分の長さです。