




SR-50RM S-1



RM

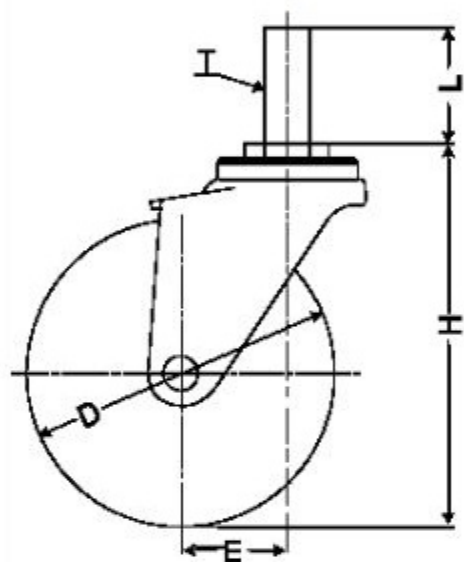

軸長Lmm：14 は、ナットを外した時のねじが切っている部分の長さです。

№	1651
品番	SR-50 RM S-1
車輪種類	ゴム
許容荷重daN(kgf)	35(35)
車輪径mm	50
車輪幅mm	20
車軸径mm	6
取付高H mm	67

ネジT	M12×P1.25
軸長L mm	14
取付対辺	19×21用
偏心E mm	22
スパナ(オプション)	19×21用

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
御注文の際はネジ寸法を明示下さい。