




SEL65RLS-1



SEL100RLS-2



RL

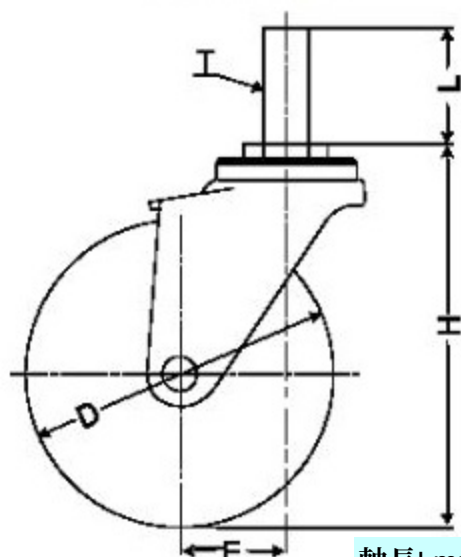

軸長Lmm：25 は、ナットを外した時のねじが切っている部分の長さです。

№	1703
品番	SEL-65 RL S-1
車輪種類	ゴム
許容荷重daN(kgf)	35(35)
車輪径mm	65
車輪幅mm	20
車軸径mm	6
取付高H mm	84

ネジT	M12×P1.75
軸長L mm	25
取付対辺	19×21用
偏心E mm	25
スパナ(オプション)	19×21用

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
御注文の際はネジ寸法を明示下さい。