




SEL-75 RL



SEL-100 RL S-2

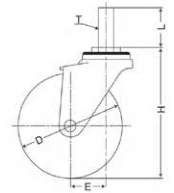

SEL 自在 65-100mm

品番	車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)				
		N	kgf												daN	daN	Dmm	Wmm
SEL-65	RL	ゴム		350	36	7.35	15.75	65	20	84	UNF1/2×20山 M12×P1.75 EA986PT-123	14	25	19	25	(R59)	B	
	NL	ナイロン・白		400	41	4.20	8.40											
	RLB	ゴム・グレー (B入り)		350	36	5.25	8.40											
	TP	エラストマー		400	41	4.80	14.40											
SEL-75	RL	ゴム		400	41	8.40	18.00	75	20	96	UNF1/2×20山 M12×P1.75 EA986PT-124	14	25	19	30	(R68)	B	
	NL	ナイロン・白		500	51	5.25	10.50											
	TP	エラストマー		400	41	4.80	14.40											
	NTC	エラストマー (B入り)		400	41	3.60	9.60											
SEL-100	RL	ゴム		500	51	10.50	22.50	100	25	126	UNF1/2×20山 M12×P1.75 M16×P2.0 EA986PT-125A	25	25	40	19	32	(R86)	B
	NM	ナイロン・白		600	61	6.30	12.60											
	UM	ウレタン		600	61	8.10	14.40											
	TP	エラストマー		600	61	10.80	25.20											
	TB▲	エラストマー (B入り)		600	61	7.20	25.20											

SEL 自在 S-1・S-2ストッパー 65-100mm / S-1, S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

品番	車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)				
		N	kgf												daN	daN	Dmm	Wmm
SEL-65	RL	ゴム		350	36	7.35	15.75	65	20	84	EA986PT-133 UNF1/2×20山 M12×P1.75	14	25	19	25	(R70)	B	
	NL	ナイロン・白		400	41	4.20	8.40											
	TP	エラストマー		400	41	4.80	14.40											
SEL-75	RL	ゴム		400	41	8.40	18.00	75	20	96	UNF1/2×20山 M12×P1.75 EA986PT-134	14	25	19	30	(R71)	B	
	NL	ナイロン・白		500	51	5.25	10.50											
	TP	エラストマー		400	41	4.80	14.40											
	NTC	エラストマー (B入り)		400	41	3.60	9.60											
SEL-100	RL	ゴム		500	51	10.50	22.50	100	25	126	UNF1/2×20山 M12×P1.75 M16×P2.0 EA986PT-135	25	25	40	19	32	(R89)	B
	NM	ナイロン・白		600	61	6.30	12.60											
	UM	ウレタン		600	61	8.10	14.40											
	TP	エラストマー		600	61	10.80	25.20											
	TB▲	エラストマー (B入り)		600	61	7.20	25.20											

▲受注生産品

- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・SEL-100TB・SEL-100TB S-2のネジ寸法は、M12×P1.75のみとなります。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。



RL



NL



UM



TP



TB

■専用スパナ



B(19×21)