


EA986PT-134



SEL75RLS-1



RL

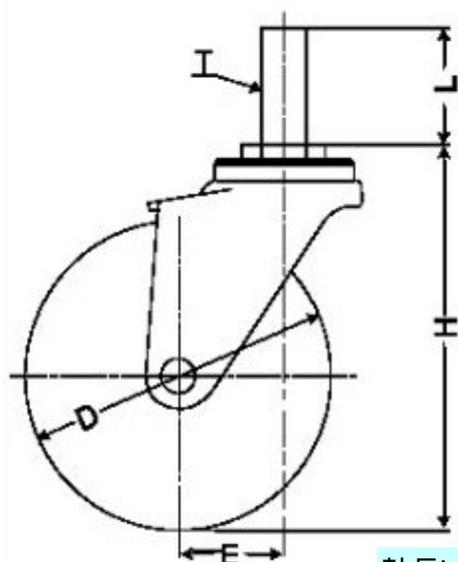

軸長Lmm : 25は、ナットを外した時のねじが切っている部分の長さです。

№	1708
品番	SEL-75 RL S-1
車輪種類	ゴム
許容荷重 daN(kgf)	40(40)
車輪径mm	75
車輪幅mm	20
車軸径mm	6
取付高H mm	96

ネジT	M12×P1.75
軸長L mm	25
取付対辺	19×21用
偏心E mm	30
スパナ(オプション)	19×21用

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
御注文の際はネジ寸法を明示下さい。