


EA986PT-135



SEL100RLS-2



RL

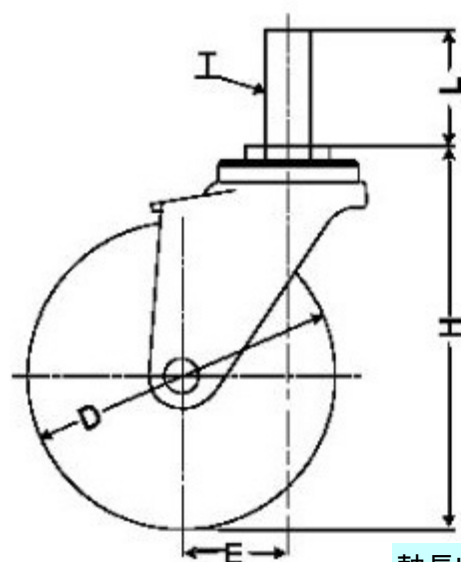

軸長Lmm : 25 は、ナットを外した時のねじが切っている部分の長さです。

№	1714
品番	SEL-100 RL S-2
車輪種類	ゴム・樹脂
許容荷重 daN(kgf)	50(51)
車輪径mm	100
車輪幅mm	25
車軸径mm	8
取付高H mm	126

ネジT	M12×P1.75
軸長L mm	25
取付対辺	19×21用
偏心E mm	32
スパナ(オプション)	19×21用

金具はユニクロームメッキ仕上げです。

御注文の際はネジ寸法を明示下さい。