


▶▶ STC 自在 S-1・S-2ストッパー 50-75mm / S-1、S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

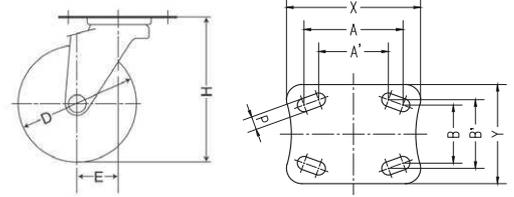

STC-50 EM S-1

STC-75 NM S-1

品番			車輪種類	許容荷重		始動力 daN	旋回 始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf										
EA986PT-21	EM	S-1	ゴム	500	51	10.50	24.75	50	21	65	46×35	59×47	6.5	16	(R58)
	TP		エラストマー	500	51	4.73	8.40		20						
	NM		ナイロン・白	600	61	6.30	14.40		20						
EA986PT-22	EM	S-1	ゴム	500	51	10.50	22.50	65	25	85	55×42 (54×44)	70×58	8.8	25	(R74)
	EMH ▲		ハードゴム	500	51	14.40	25.20		25						
	NM		ナイロン・白	700	71	7.35	14.70		25						
	TP		エラストマー	500	51	6.00	18.00		27						
EA986PT-23	GNU	S-2	ウレタン	700	71	10.50	16.80	75	25	93	55×42 (54×44)	70×58	8.8	25	(R79)
	EM	S-1	ゴム	600	61	12.60	27.00		25						
	EMH ▲		ハードゴム	600	61	14.40	25.20		25						
	NM		ナイロン・白	800	82	8.40	16.80		25						
	NRC	S-2	ゴム・グレー(B入)	600	61	9.00	25.20		25						
	TP		エラストマー	500	51	9.90	28.80		27						
	NTB		ウレタン(B入)	800	82	4.80	28.80		25						
GNU	ウレタン		800	82	12.00	19.20	27								

- ※ロット生産品 ▲受注生産品
- ・金具はコニクロームメッキ仕上げです。
- ・STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。



EM (50mm, 65mm)



EM (75mm)



NM



GNU (75mm)



TP