


ロタ・ステンレス製 ベ어링入戸車

袖平型

ステンレス枠

30mm*
36mm

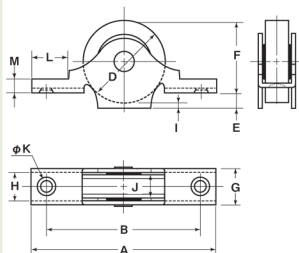

特長

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。

用途


厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.

- 枠、車、ベ어링すべて錆に強いステンレス(SUS304)を使用
- 耐荷重60Kg, 10万回テスト(36mm当社試験による)

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	枠厚	芯棒	車	重量	耐荷重 (27℃時)	EA品番
* KCS-0303	30mm	68	57	30	4	28	13	11	2	9	4	14	5	1.5mm	6mm	SUS304 (ベ어링入)	65g	40kg	EA986R-11
KCS-0363	36mm	78	65	35	5	32	14	11	2	9	4	14	5			SUS304	90g	60kg	EA986R-12

※商品コードKCS-0303 芯棒を6mm→5mmに変更予定。

 車のみ



サイズ	A(φ)	C(φ)	e	f	重量	EA品番
30mm	30	5	9	10	42.5g	EA986R-11
36mm	35	6	9	10.5	51g	EA986R-12

錆に強いオールステンレス(SUS304)仕様

ステンレスの錆にくい理由

鉄にクロムを10.5%以上混ぜるとステンレス鋼に生まれ変わり、表面には、うすい皮膜(不動態皮膜)ができます。この膜は傷ついてもすぐに新しい膜が再生され、錆の発生を防ぎます。この不動態皮膜によって、いつまでも美しいステンレスを保てるのです。



- ご家庭の水回りや厨房、船舶などでも

