

 

# Uステンレール用車 ベ어링入ジュラコン車

ステンレス枠

40  
mm



DMS

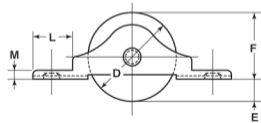


**特長** ベ어링入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。

**用途** 病院・学校・ホテルetc.

平型

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	J	K	L	M	枠厚	芯棒	車	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	EA品番
<b>DMS-0402</b>	40mm	90	73	40	10	30	15	9	4.5	18	4	1.5mm SUS304	6mm SUS304	POM成型加工 #608ZZベ어링入	55g	50kg	EA986R-5

 車のみ



サイズ	a(φ)	C(φ)	e	重量
40mm	40	8	9	20.5g