




フジキング重量戸車 H型 (枠付)

密閉型ベアリング入り

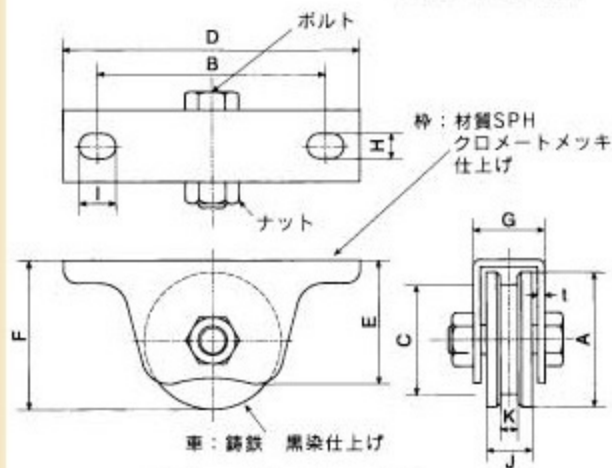

レール: アングル・フラットバー兼用

EA986RA-305
EA986RA-306
EA986RA-307
EA986RA-308
EA986RA-309
EA986RA-310

品番	A (滑車サイズ)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	t	(公称値) 耐重量	使用ボルト	
EA986RA-305	K 50H	50	86	38	114	49	55	27.9	11	16	18	7.6	3.2	180	M10×35
EA986RA-306	K 60H	60	100	48	130	54	65	31.4	11	16	20	7.6	3.2	220	1/2×45
EA986RA-307	K 70H	70	120	52	150	64	78	34.4	11	16	24	10.5	3.2	280	M16×50
EA986RA-308	K 80H	80	140	62	170	73	88	36	11	16	24	10.5	4	300	M16×50
EA986RA-309	K 90H	90	160	69	200	83	100	42	13.5	20	29	12	4	500	M20×60
EA986RA-310	K100H	100	186	76	220	92	110	42	13.5	20	30	14	4	600	M20×60

※別注品として芯棒カシメタイプもあります。