

# ステンレス重量戸車



## VH兼用型

ステンレス枠

50mm 60mm 75mm 90mm 100mm



※枠、芯棒の材質はSUS304、車の材質はSUS303です。

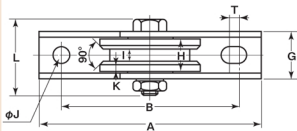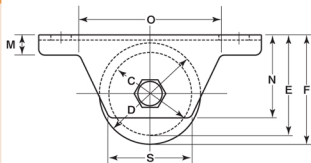

〈アングルレール使用时〉 〈フラットレール使用时〉



特長

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。


用途

門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

アングルレール使用の場合はV型をおすすめします。

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	S	T	枠厚	ベアリング	重量	耐荷重 (2ヶ所の)	EA品番
<b>JBS-0506</b>	50mm	110	88	39	50	48.5	54	26	18	7	10	4	41	10	41	70	40	5	2.5mm	#608ZZ	365g	200kg	EA986RB-50
<b>JBS-0606</b>	60mm	120	98	48	60	59	65	28	20	8	10	4.5	47	11	51	82	46	5	3mm	#6200ZZ	580g	300kg	EA986RB-60
<b>JBS-0756</b>	75mm	150	128	59	75	72	80	33	25	10	10	5	54	12	61	92	62	5		#6202ZZ	1005g	500kg	EA986RB-75
<b>JBS-0906</b>	90mm	180	146	72	90	91	100	38	27	14	14	5	60	14	76	114	75	6	4mm	#6203ZZ	1615g	700kg	EA986RB-90
<b>JBS-1006</b>	100mm	220	176	80	100	100	110	42	30	14	14	5.5	67	16	85	140	84	6		#6204ZZ	2290g	1000kg	EA986RB-100

## 車のみ (ボルト・ナット付)

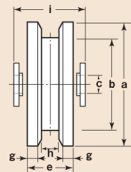

サイズ	a(φ)	b(φ)	C(φ)	e	g	h	i	重量	EA品番
50mm	50	39	8	18	4	7	21	230g	EA986RB-50
60mm	60	48	10	20	4.5	8	22	370g	EA986RB-60
75mm	75	59	12	25	5	10	27	690g	EA986RB-75
90mm	90	72	12	27	5	14	30	1010g	EA986RB-90
100mm	100	80	16	30	5.5	14	34	1445g	EA986RB-100

●C寸法はベアリング押えの内径です。