


# セフティーローラー

## ステンレス枠

50 mm 75 mm 100 mm



※ステンレス枠の材質はSUS304です。

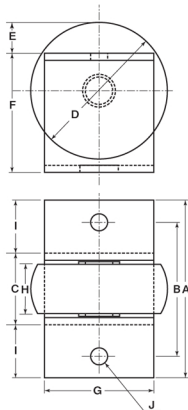


**特長** 摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

**用途** 1本レール門扉用。

**取付方法** 溶接、ビス止め(ビス止め用穴付)

●MC801(黒色)も別注品として製作可能です。

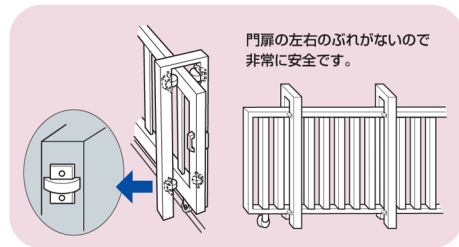

## ステンレス枠

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J <sup>(φ)</sup>	枠厚	芯棒	車	重量	EA品番
<b>GMS-0005</b>	50mm	65	49	27	50	11.3	43.6	40	18	19	6	2.5mm	10mm	MC	155g	EA986RC-5
<b>GMS-0010</b>	75mm	84	61	34	75	20	60	55	24	25	8	3.2mm		ナイロン	370g	EA986RC-6
<b>GMS-0030</b>	100mm	114	86	41	100	30	78	80	30	36.5	8			(901)	735g	EA986RC-7