

# MC防音重量戸車

## V型


ステンレス枠

50mm

60mm



※枠、芯棒の材質はSUS304です。

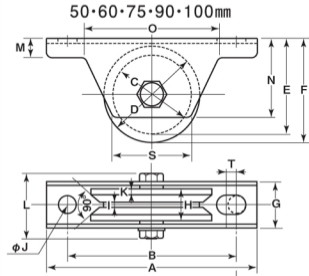

特長


ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。  
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

用途

門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	S	T	枠厚	ベアリング	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	EA品番
<b>JMS-0505</b>	50mm	110	88	39	50	485	54	26	18	3	10	4	41	10	41	70	40	5	2.5mm	#608ZZ	215g	100kg	EA986RD-50
<b>JMS-0605</b>	60mm	120	98	48	60	59	65	28	20	3.5	10	4.5	47	11	51	82	46	5	3mm	#6200ZZ	350g	150kg	EA986RD-60

## 車のみ(ボルト・ナット付)

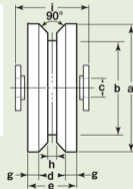

サイズ	a(φ)	b(φ)	c(φ)	d	e	g	h	i	重量	EA品番
50mm	50	39	8	10	18	4	3	21	40g	EA986RD-50
60mm	60	48	10	11	20	4.5	3.5	22	75g	EA986RD-60

●C寸法はベアリング押えの内径です。  
130mm以上はベアリング2ヶ入です。