


ステンレス戸車

丸型

ステンレス枠

30mm 36mm 42mm 50mm

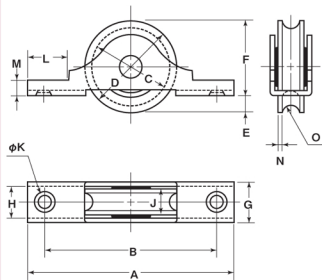

特長


サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
※オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。

用途

玄関・トイレ・外部の戸etc.

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O ^(R)	枠厚	芯棒	車	重量	耐荷重 (2ヶ当り)	EA品番
SAS-0301	30mm	68	57	26	30	6	24	14	11	9	4	13	5	1.3	3.5	1.5mm SUS304	5mm SUS304	SUS303	60g	30kg	EA986RE-1
SAS-0361	36mm	76	65	30	35	7	28	14	11	9	4	13	5	1	4				85g	50kg	EA986RE-2
SAS-0421	42mm	100	86	36	42	8	34	14	11	9.5	4.2	20	5	1	4	2mm SUS304	6mm SUS304		125g	60kg	EA986RE-3
SAS-0501	50mm	110	85	44	50	9	41	17	13	11.5	5	18	5	1.2	5				200g	70kg	EA986RE-4

車のみ

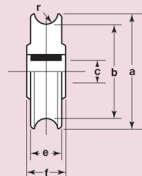

サイズ	a(φ)	b(φ)	c(φ)	e	f	r ^(R)	重量	EA品番
30mm	30	26	5	9	10	3.5	41.5g	EA986RE-1
36mm	35	30	5	9	10	4	58g	EA986RE-2
42mm	42	37	6	9.5	10	4	84g	EA986RE-3
50mm	50	44	6	11.5	12	5	135g	EA986RE-4