


二次元調整戸車

(木口取付タイプ)

- 古くなった戸車を取替え。
- DAIYASU 戸車完全互換。
- 引戸重量 30kg まで対応。

【V 型と Y 型があります】

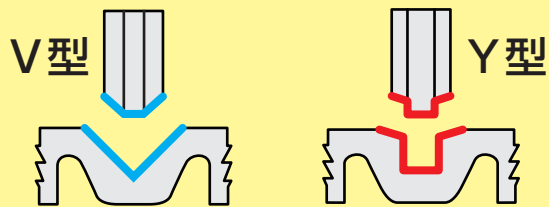

レールの溝形状に合った戸車をお選びください。



【製品仕様】

木口取付タイプ

上下調整値：4mm 範囲内



前後調整値：±2mm

木製引戸用（扉重量 30kg まで）

ベアリング入り

推奨扉厚：30～40mm

取付ビス
皿頭φ3.8×60
1 本

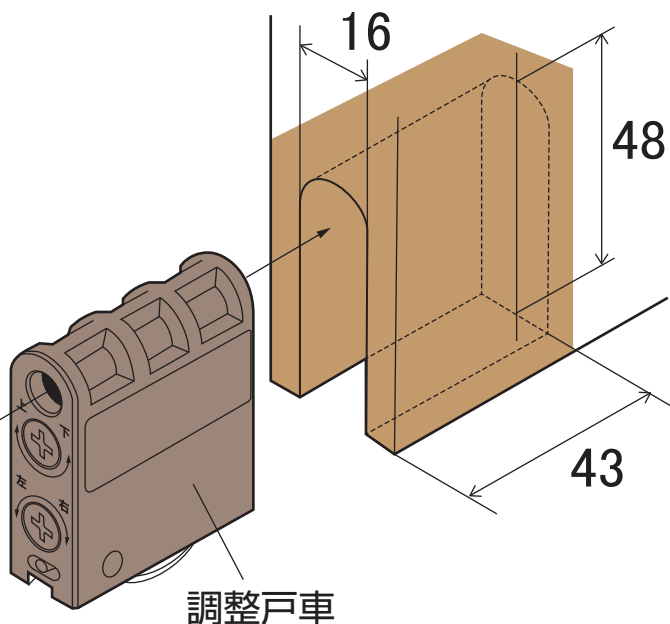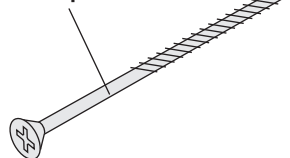

【パッケージ】




V 型



Y 型

上下左右 調整可能

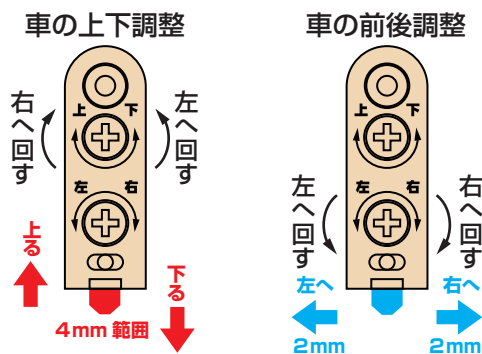

取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン！

【材 質】

ケース：6 ナイロン

ローラー：ポリアセタール

商品コード	品番	車輪
99099345	SH-WGH30V	V型
99099346	SH-WGH30Y	Y型

EA986RF-1

EA986RF-2