

新商品

2WAYタイプ サッシ取替戸車

〈丸型・平型〉 ステンレス車・ジュラコン車 **12型**

取付簡単!
ワンタッチ!!
落ち込み防止!!!




※この品物には横ズレ防止部分に尖った個所があります。
手でこの個所に触れないようにお取り扱いください。

段違い下框・平行下框に対応! 横滑りしにくく、落ち込まない!!


特長

- 段違い下框及び、平行下框に使用できる。
- 幅広いバー材の深さに対応できる。
- バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が可能。
- 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)と本体の突起により車体本体が横滑りしにくい。
- 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)により車体が落ち込まない。


取付方法・車高調節方法

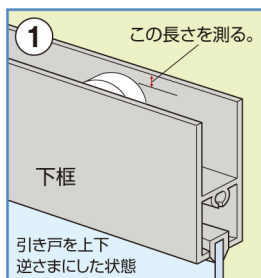


古い戸車を取り外す前に、下框の下端と戸車との距離を測っておきます。

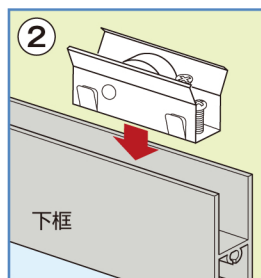

古い戸車を取り外し、新しい戸車を図のようにはめ込みます。

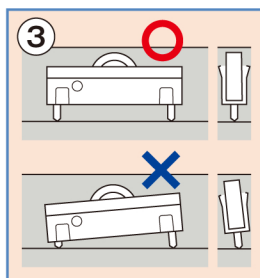

新しくはめ込んだ戸車が、上下左右にゆがみが無いが確認してください。


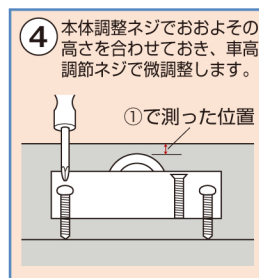


上図を参考に、①で測った位置に戸車がくるように車高を調節してください。





窓枠にはめ込んでガタツキがあればもう一度高さ調整をしてバランスをとってください。

『2WAYタイプ 新サッシ取替戸車』 製品図

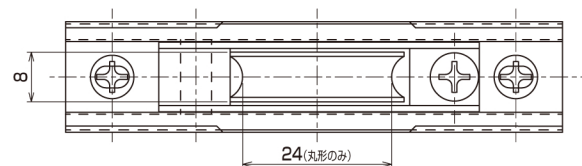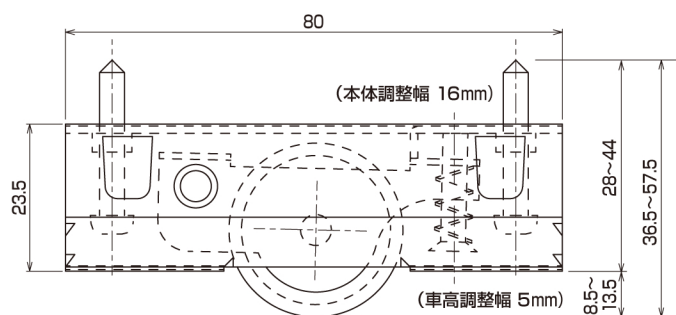

レールの形状、下框の形状をご確認ください。

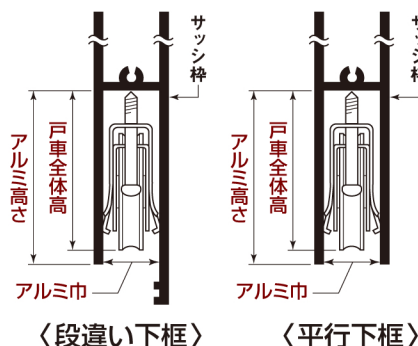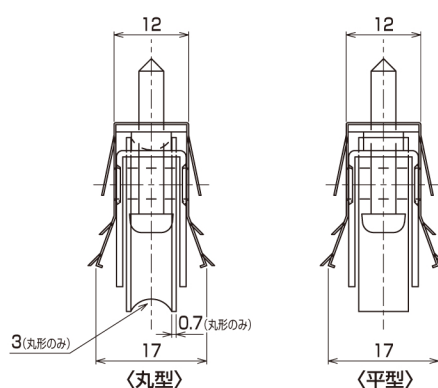

取付可能範囲

アルミ高さ

39~55mm

戸車全体高

36.5~57.5mm

アルミ巾

13~16mm

※上記寸法を必ずご確認ください。
※アルミ高さの寸法は目安です。

ステンレス車

	商品コード	サイズ	EA品番	車のサイズ・材質	溝径	外枠	内枠	芯棒	車高調整ネジ	本体調整ネジ	耐荷重 (2ヶ当り)
〈丸型〉	ABN-0121	12型	EA986RJ-15	ベアリング 28mmSUS303	24mm	0.3mm厚 SUS301(1)ネ材	1.0mm厚 SUS304	5mm SUS304	5mm SUS304	4mm SUS304	40kg
〈平型〉	ABN-0122	12型	EA986RJ-16	ベアリング 28mmSUS303	—	0.3mm厚 SUS301(1)ネ材	1.0mm厚 SUS304	5mm SUS304	5mm SUS304	4mm SUS304	40kg

ジュラコン車

	商品コード	サイズ	EA品番	車のサイズ・材質	溝径	外枠	内枠	芯棒	車高調整ネジ	本体調整ネジ	耐荷重 (2ヶ当り)
〈丸型〉	AEN-0121	12型	EA986RJ-13	ベアリング 30mmPOM	24mm	0.3mm厚 SUS301(1)ネ材	1.0mm厚 SUS304	5mm SUS304	5mm SUS304	4mm SUS304	40kg
〈平型〉	AEN-0122	12型	EA986RJ-14	ベアリング 30mmPOM	—	0.3mm厚 SUS301(1)ネ材	1.0mm厚 SUS304	5mm SUS304	5mm SUS304	4mm SUS304	40kg

戸車の総合メーカー

株式会社ヨコダナ

ホームページ: <http://www.yokoduna.co.jp>

■本 社

〒581-0092 大阪府八尾市老原7丁目48番地
TEL (072) 923-3981 FAX (072) 994-8554
E-mail: info@yokoduna.co.jp

■東京営業所

〒130-0026 東京都墨田区両国1丁目14番3号 猪山ビル201号室
TEL (03) 5638-4527 FAX (03) 5638-4528
E-mail: tokyo@yokoduna.co.jp