

アルミサッシ 取替戸車 取付説明書

9 型

ABF型共通の説明書です。



袋

平行型


高さ
24 mm
以上

内幅 9~14mm




車高調整
ネジ穴位置
下端面から
16~21mm

1

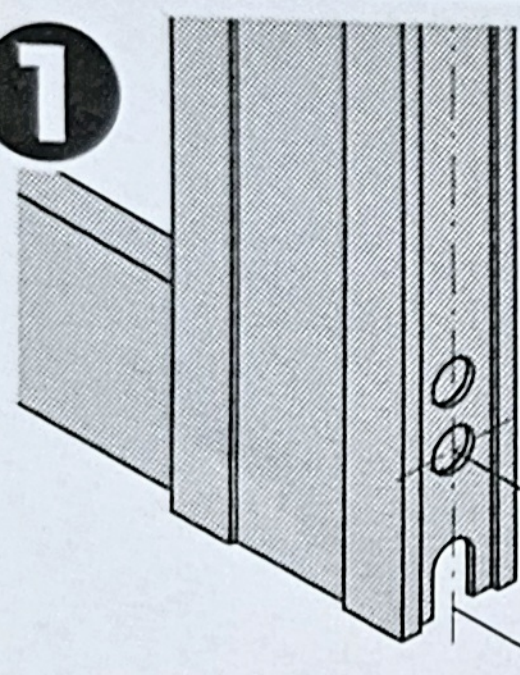

1. 取付前に引戸の車高調整ネジ穴の位置を測ってください。


調整穴有効範囲
16~21mm

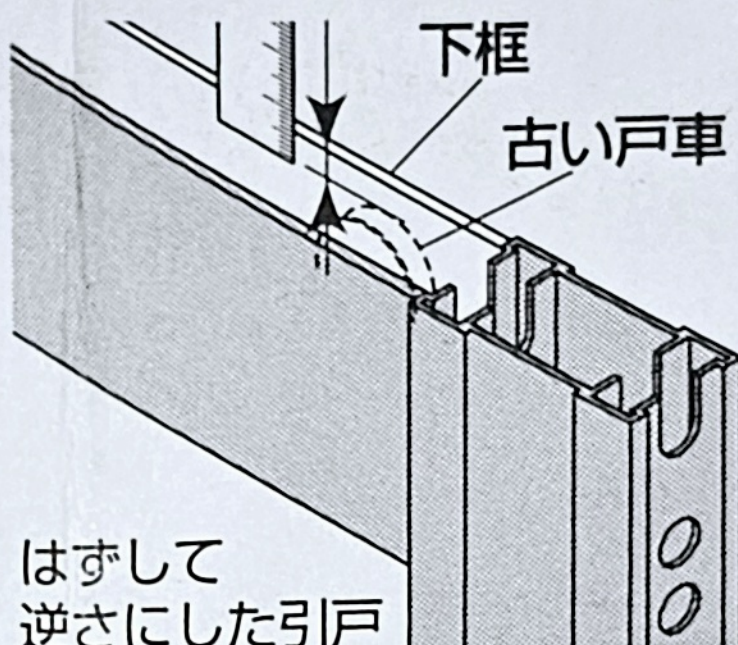

はずして
逆さにした引戸

2. はずした引戸を逆さにし、下框下端部から古い戸車までの距離を測ってから古い戸車をはずしてください。

2

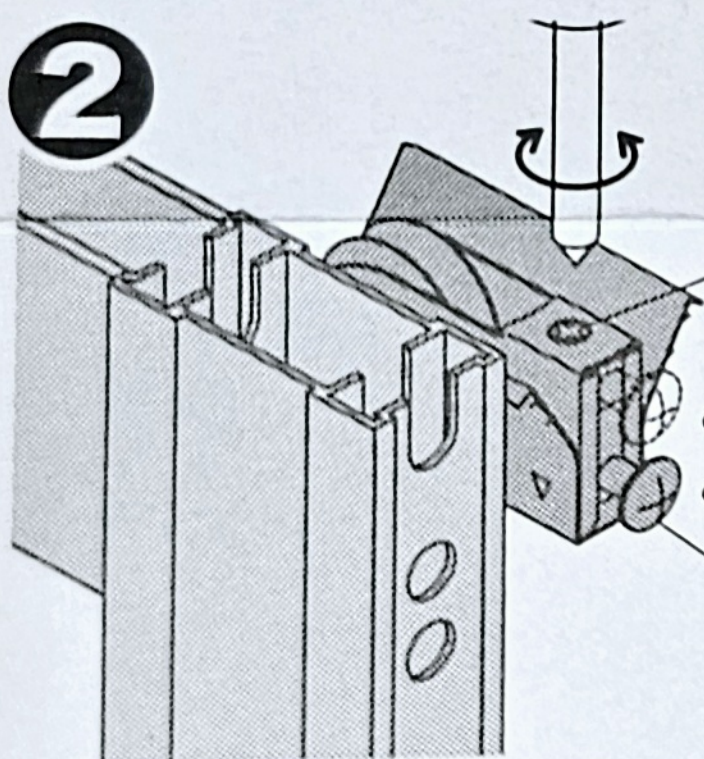

移動ネジ
ドライバーで移動ネジをまわすと車高調整ネジが上下します

車高調整ネジ

調整穴の位置が


有効範囲内16~21の場合は

戸車の移動ネジで車高調整ネジを引戸の穴位置に合わせます。(2図参照)

有効範囲外の場合は

取り付ける前に1の2.で測った距離に合わせて車高調整をしておいてください。(3図参照) 又は、たてかまちにドリルで穴をあけてください。

3

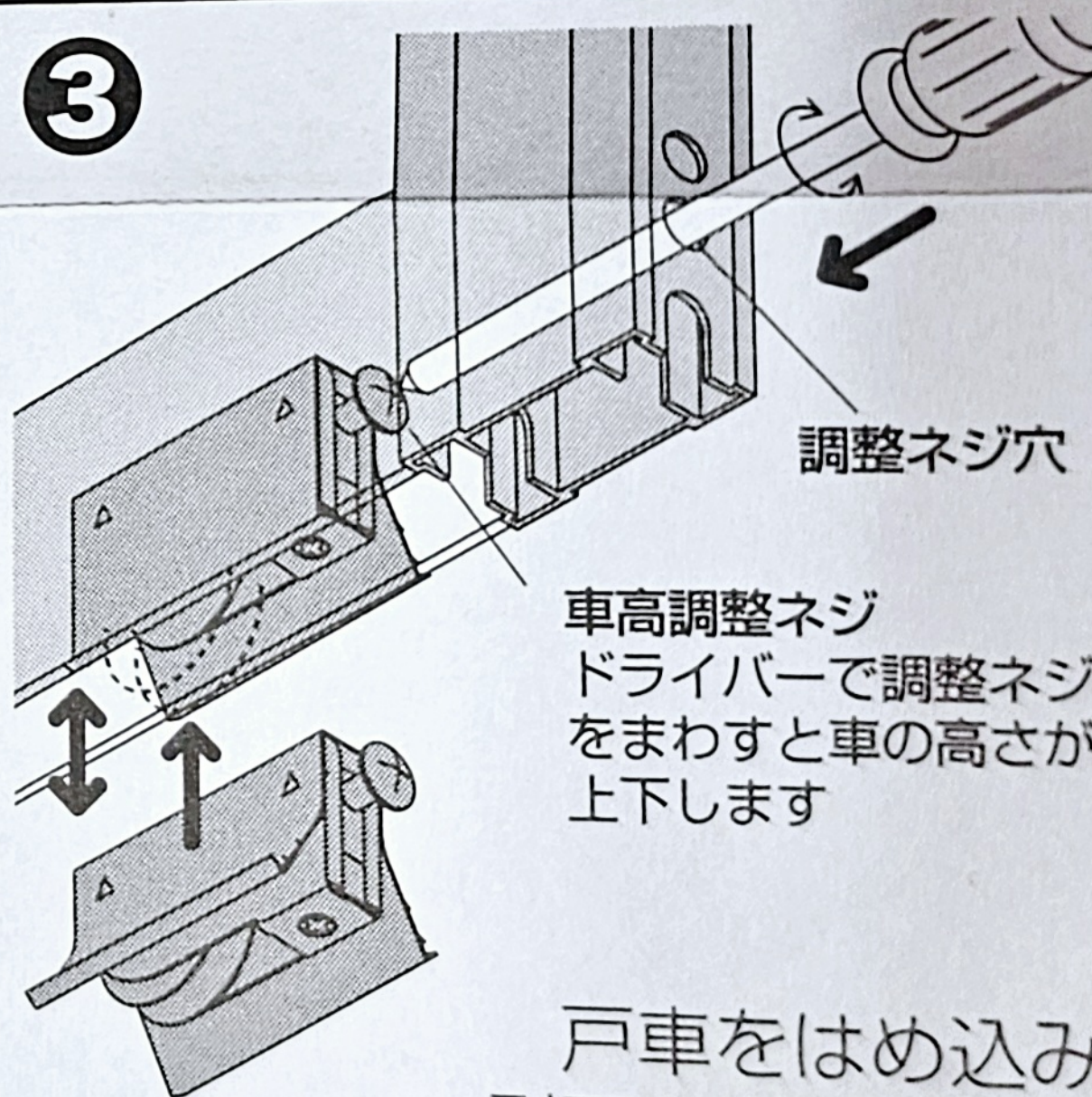

調整ネジ穴

車高調整ネジ
ドライバーで調整ネジをまわすと車の高さが上下します

戸車をはめ込み、引戸を立て付けて車高調整ネジ穴にドライバーを差し込んで車高の調整をしてください。