

アルミサッシ

取替戸車 取付説明書

28 型 9型/12型/14型共通の説明書です。

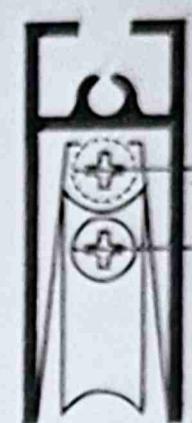


袋

平行型

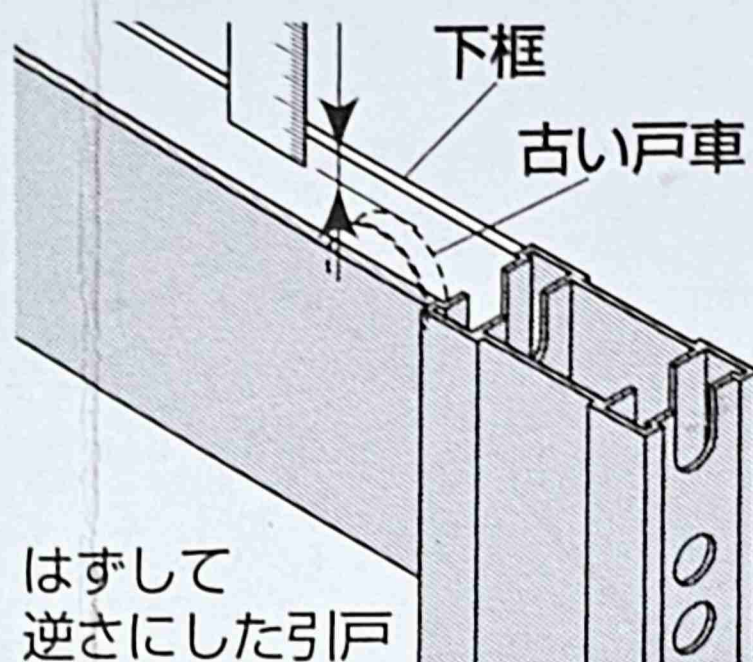
高さ
35mm
以上

内幅 12~23mm

車高調整
ネジ穴位置
下端面から
22~30mm

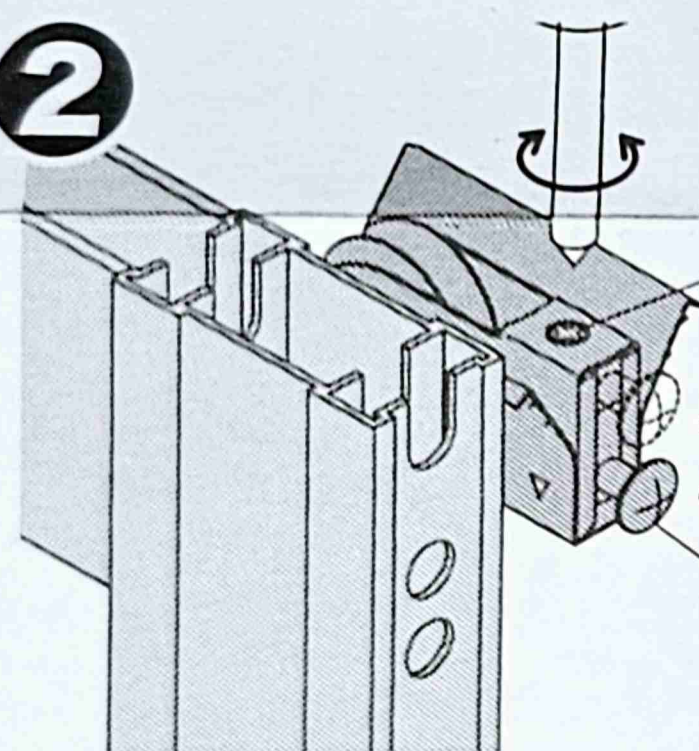
①

1. 取付前に引戸の車高調整ネジ穴の位置を測ってください。

調整穴有効範囲
22~30mmはずして
逆さにした引戸

2. はずした引戸を逆さにし、下框下端部から古い戸車までの距離を測ってから古い戸車をはずしてください。

②

移動ネジ
ドライバーで移動ネジを
まわすと車高調整ネジが
上下します

車高調整ネジ

調整穴の位置が

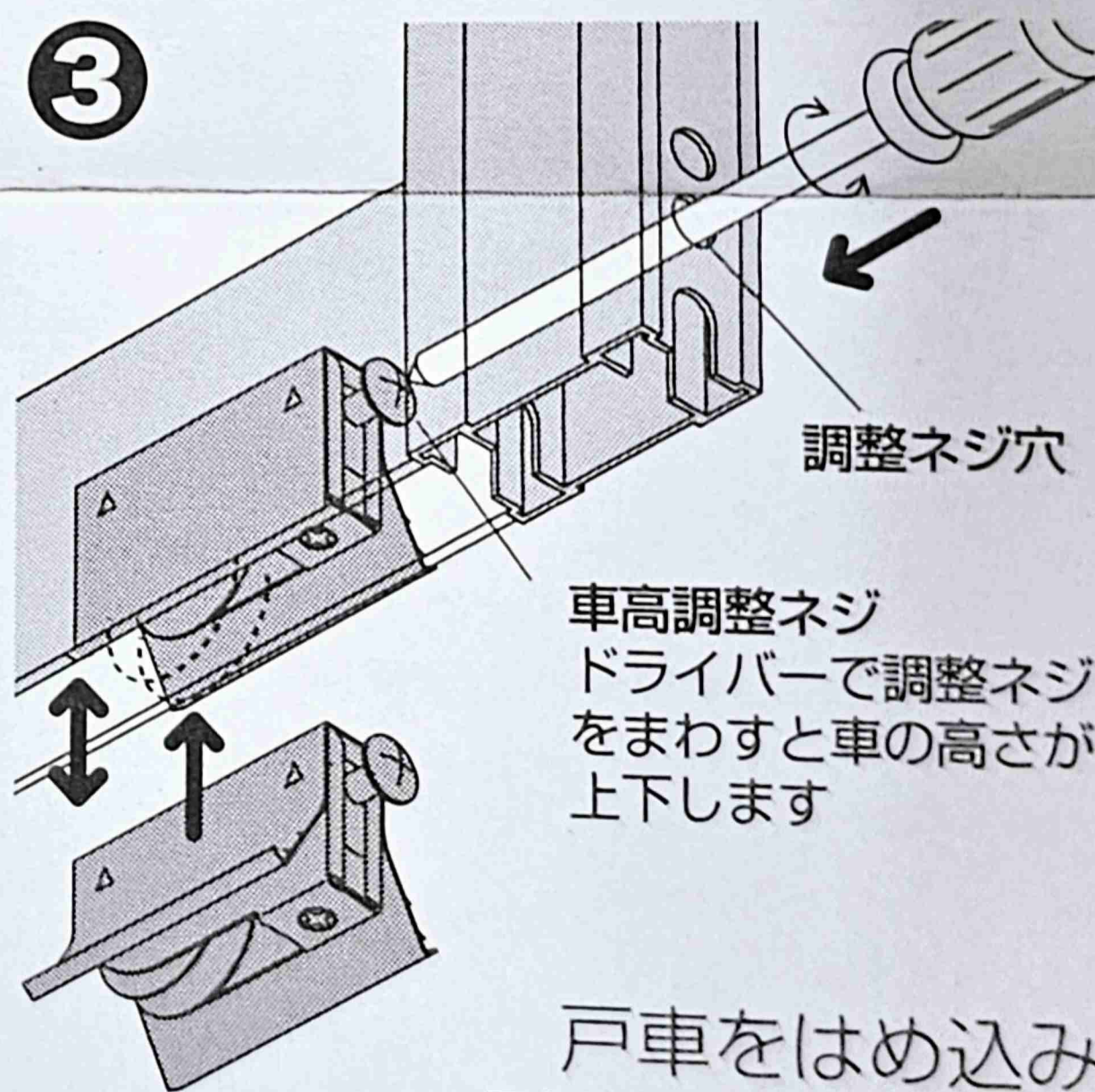
有効範囲内22~30の場合は

戸車の移動ネジで車高調整ネジを引戸の穴位置に合わせます。(②図参照)

有効範囲外の場合は

取り付ける前に①の2.で測った距離に合わせて車高調整をしておいてください。(③図参照) 又は、たてかまちにドリルで穴をあけてください。

③



調整ネジ穴

車高調整ネジ
ドライバーで調整ネジを
まわすと車の高さが
上下します

戸車をはめ込み、引戸を立て付けて車高調整ネジ穴にドライバーを差し込んで車高の調整をしてください。