

ベアリング入 MCキャスター戸車



山R車型

ステンレス枠

35mm 50mm 60mm 75mm 90mm 100mm



※枠、芯棒の材質はSUS304、車の材質はMCナイロン(MC901)です。

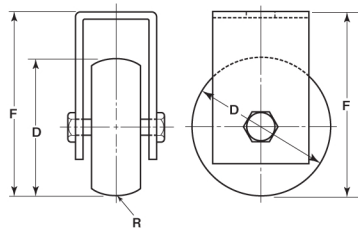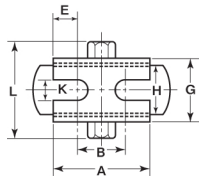

特 長 重量のある扉に最適です。

用 途 学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉etc.

●440Cベアリングへの組替が可能です。(P213参照)
MC801(黒色)も別注品として製作可能です。

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	H	K	L	R ^(R)	枠 厚	ベアリング	芯 棒 (ボルト)	重 量	耐荷重 (1ヶ所)	EA品番
CMS-0358	35mm	30	18.5	35	5.8	44.5	26	18	6.5	41	15	2.5mm	#608ZZ	8mm	110g	30kg	EA986RV-35
CMS-0508	50mm	36	19	50	8.5	68	26	18	10	41	15				160g	50kg	EA986RV-50
CMS-0608	60mm	40	21	60	9.5	78	28	20	10	47	20	3mm	#6200ZZ	10mm	275g	75kg	EA986RV-60