


EA986RV-35-60(ナイロンキャスター戸車-ベアリング入)

※全て取扱中止になりました。

材質: 枠・芯棒…SUS304、車…MCナイロン(MC901)

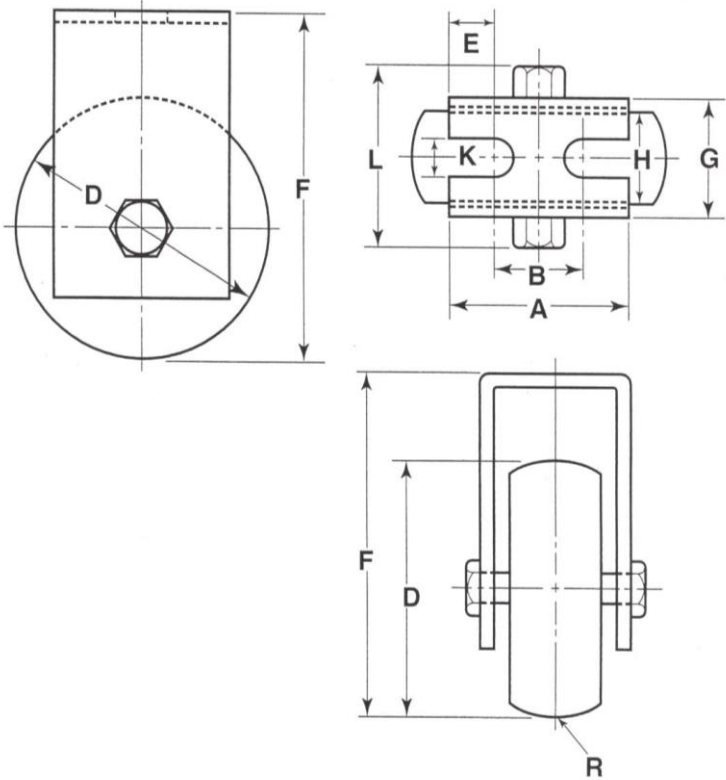

サイズ(単位:mm)

品番	A	B	D	E	F	G	H	K
EA986RV-35	30	18.5	35	5.8	44.5	26	18	6.5
EA986RV-50	36	19	50	9	68	26	18	10
EA986RV-60	40	21	60	10	78	28	20	10
品番	L	R	枠厚	芯棒	耐荷重(2ヶ当り)			
EA986RV-35	41	15	2.6	8	50kg			
EA986RV-50	41	15	2.6	8	100kg			
EA986RV-60	47	20	3	10	150kg			