

SUS-TY 75N12

SUS-TY 75N12S

ネジ式
ステンレス仕様




■ 本 体 : ナイロン
■ 車 輪 : ナイロン
■ 車 輪 径 : 75mm
■ 許容荷重N(kg) : 1666 (170)



SUS-TY75N12



SUS-TY75N12S

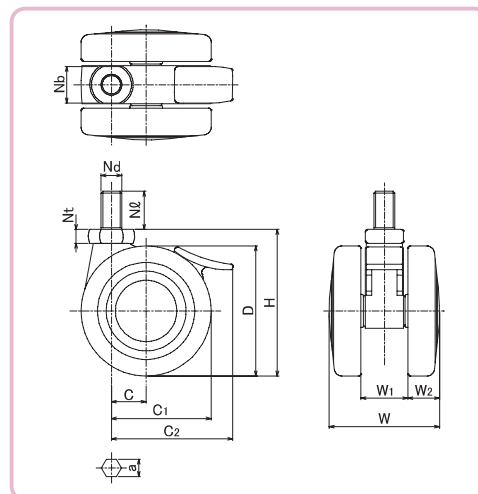

単位:m/m

品番		許容荷重N (kg)	D	H	C	C ₁ (C ₂)	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	N2	Nt	a	ケース 入数 (ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付															
SUS-TY75N12L-22	SUS-TY75N12SL-22	1666 (170)	75	84.5	20	57.5 (55)	64	27	18.5	21	M12×1.75	22	8	10	40	

※品番により、納期が掛かる場合があります。

TSY

MB・TMB

FZ

CT

CF

KF

TF

F

TE

TY

AE・A

G

MY

N

NA

TX

T

e

サントカー

単輪
キャスター

関連部品