

MALCON®

S-3000シリーズ

21世紀対応型

オールステンレス(ステンレスベアリング入り)

最高級

重量車

密閉防塵式

●オールステンレス
(ステンレスベアリング入り)

溶接・ビス止兼用

440C
ベアリングラバー
シール

(150φの割り見本)

特徴

- 枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
- 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)を使用しておりますので耐水等にも優れています。
- 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
- 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
- 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。

用途


引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。

S-3000 MALCON® オールステンレス 枠付重量車(V型)



密閉防塵式ベアリング(SUS440C)
50φ~110φ 1個入

密閉防塵式ベアリング(SUS440C)
150φ・200φ 2個入

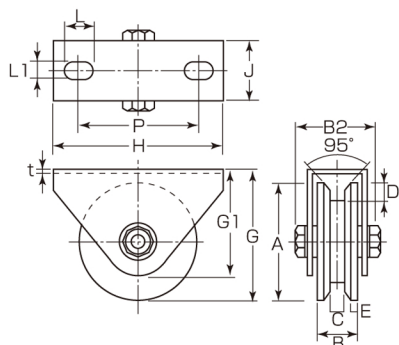

コード番号	サイズ	EA品番
S-3000 150	150	EA986VK-150
S-3000 110	110	EA986VK-110
S-3000 900	90	EA986VK-90
S-3000 750	75	EA986VK-75
S-3000 600	60	EA986VK-60
S-3000 500	50	EA986VK-50

(mm)

A(サイズ)	B	B2	C	D	E	G	G1	H	J	L	L1	P	t	耐重量2ヶ	製品自重
150φ	43	88xM20	13.0	18.0	8.0	165	137.0	250	57	35	20	185	4.0	2,200kg	6.80kg
110φ	24	53xM12	10.5	8.0	4.6	120	93.5	145	34	15	11	114	3.0	1,400kg	2.02kg
90φ	20	47xM10	7.5	7.0	3.5	95	76.5	120	30	15	11	95	3.0	1,200kg	1.22kg
75φ	20	47xM10	7.5	7.0	3.5	87.5	76.5	120	30	15	11	85	3.0	650kg	0.94kg
60φ	20	47xM10	7.5	7.0	3.5	67	57.0	100	30	15	11	75	3.0	500kg	0.59kg
50φ	20	47xM10	7.5	7.0	3.5	62	57.0	100	30	15	11	75	3.0	400kg	0.48kg


S-3100 MALCON® オールステンレス 枠無重量車(V型)



密閉防塵式ベアリング(SUS440C)
50φ~110φ 1個入

密閉防塵式ベアリング(SUS440C)
150φ・200φ 2個入
※芯棒付

※150φ、200φのボス幅の
(B1寸法)については付属
ワッシャー分を加算してくだ
さい。

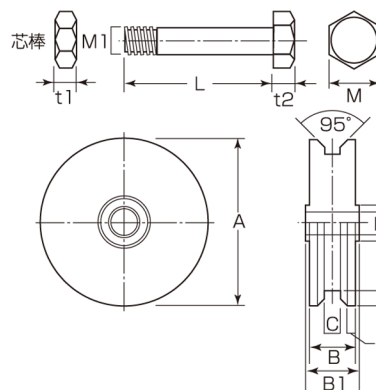

(芯棒) (mm)

サイズ	L	M	M1	t1	t2
150	75	30	M20	12	13
110	45	19	M12	7	8
90	40	17	M10	6	7
75	40	17	M10	6	7
60	40	17	M10	6	7
50	40	17	M10	6	7

(mm)

コード番号	A(サイズ)	B	B1	C	D	E	F	F1	EA品番
S-3100 150	150φ	43	43	13.0	18.0	8.0	20	40	EA986VK-350
S-3100 110	110φ	24	28	10.5	8.0	4.6	12	20	EA986VK-310
S-3100 900	90φ	20	24	7.5	7.0	3.5	10	18	EA986VK-290
S-3100 750	75φ	20	24	7.5	7.0	3.5	10	18	EA986VK-275
S-3100 600	60φ	20	24	7.5	7.0	3.5	10	18	EA986VK-260
S-3100 500	50φ	20	24	7.5	7.0	3.5	10	18	EA986VK-250

※耐重量は、ラジアル方向(垂直)においての参考耐重量です。