

MALCON® S-3000シリーズ 21世紀対応型 オールステンレス (ステンレスベアリング入り)

最高級


重量車

密閉防塵式

●オールステンレス
(ステンレスベアリング入り)

溶接・ビス止兼用

440C
ベアリング

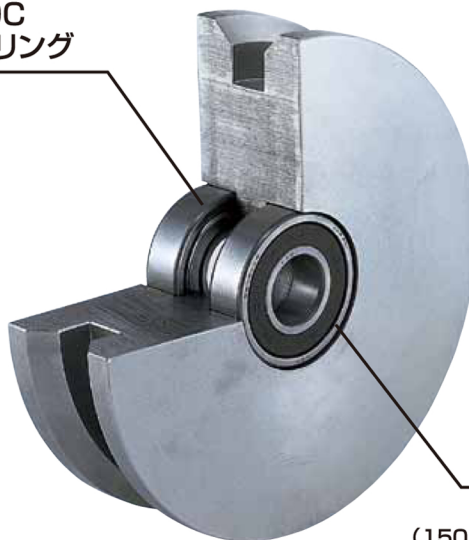

ラバー
シール

(150φの割り見本)

特徴

- 枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
- 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入りで、ラバーシール (密閉防塵式) を使用しておりますので耐水等にも優れています。
- 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
- 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
- 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。

用途


引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。

S-3150 MALCON® オールステンレス 枠付トロツシャー重量車 (L型)



密閉防塵式ベアリング (SUS440C)
100φ 1個入

密閉防塵式ベアリング (SUS440C)
150φ・200φ 2個入

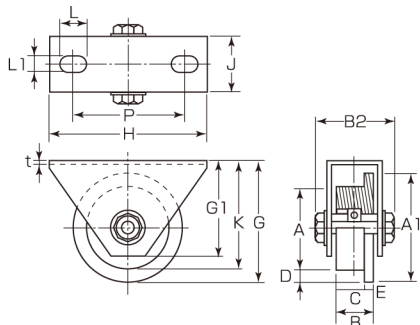

コード番号	サイズ	EA品番
S-3150 150	150	EA986VN-150
S-3150 100	100	EA986VN-100

(mm)

サイズ	A(φ)	A1	B	B2	C	D	E	G	G1	H	J	K	L	L1	P	t	耐重量2分	製品自重
150	130	150	43	88	33.0	10	10.0	165	137	250	57	155	35	20	185	4.0	2,200kg	6.80kg
100	100	120	36	70	27.0	10	9.0	124	87	145	46	114	15	11	115	3.0	1,500kg	3.00kg


S-3250 MALCON® オールステンレス 枠無トロツシャー重量車 (L型)



密閉防塵式ベアリング (SUS440C)
100φ 1個入

密閉防塵式ベアリング (SUS440C)
150φ・200φ 2個入
※芯棒付

※150φ、200φのボス幅の
(B1寸法) については付属
ワッシャー分を加算してくだ
さい。

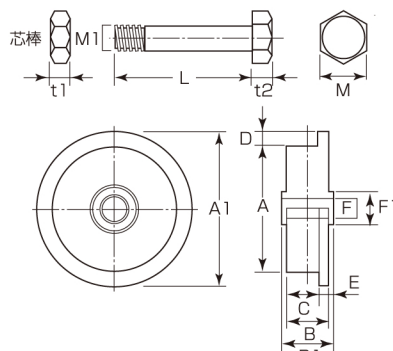

(芯棒) (mm)

サイズ	L	M	M1	t1	t2
150	75	30	M20	12.0	13
100	60	24	M16	10	10

(mm)

コード番号	サイズ	A(φ)	A1	B	B1	C	D	E	F	F1	EA品番
S-3250 150	150	130	150	43	43	33.0	10	10.0	20	40	EA986VN-350
S-3250 100	100	100	120	36	40	27.0	10	9.0	16	25	EA986VN-300

※耐重量は、ラジアル方向 (垂直) においての参考耐重量です。