


Parts

MC 車輪

MC-VB・MC-VS

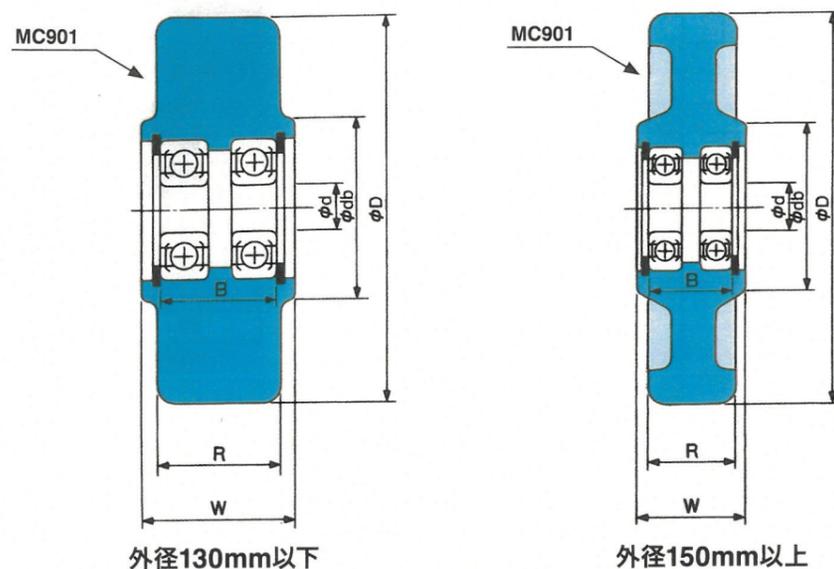

外径130mm以下

外径150mm以上

MC-VB (ボールベアリング入り)

型番	外径 D (mm)	タイヤ幅 R (mm)	軸穴径 d (mm)	ボス径 db (mm)	ボス幅 W (mm)	参考値 B (mm)	ベアリング No.	最大許容荷重 (N) {kgf} ※	参考質量 (g)	
EA986WB-50	50x24	50	24	8	30	29	18.0	608ZZ	2,059 {210}	75
EA986WB-65	65x34	65	34	12	40	39	29.0	6201ZZ	3,334 {340}	180
EA986WB-70	75x32	75	32	10	45	36	25.3	6200ZZ	3,530 {360}	210
EA986WB-100	100x34	100	34	12	47	38	27.3	6201ZZ	5,099 {520}	360
EA986WB-130	130x42	130	42	20	59	50	38.2	6004ZZ	8,238 {840}	740
EA986WB-150	150x44	150	44	20	67	52	40.2	6204ZZ	9,807 {1,000}	870
EA986WB-180	180x45	180	45	20	72	54	42.2	6204ZZ	11,768 {1,200}	1,170
EA986WB-200	200x45	200	45	20	82	54	41.6	6304ZZ	13,043 {1,330}	1,480
	250x54	250	54	25	96	63	48.6	6305ZZ	20,300 {2,070}	2,630
	300x60	300	60	30	108	70	54.6	6306ZZ	26,478 {2,700}	4,200


MC-VS (ステンレスベアリング入り)

型番	外径 D (mm)	タイヤ幅 R (mm)	軸穴径 d (mm)	ボス径 db (mm)	ボス幅 W (mm)	参考値 B (mm)	ベアリング No.	最大許容荷重 (N) {kgf} ※	参考質量 (g)	
EA986WC-75	75x32	75	32	10	45	36	25.3	6200ZZ	3,334 {340}	210
EA986WC-100	100x34	100	34	12	47	38	27.3	6201ZZ	4,413 {450}	360
EA986WC-130	130x42	130	42	20	59	50	38.2	6004ZZ	6,865 {700}	740
EA986WC-150	150x44	150	44	20	67	52	40.2	6204ZZ	9,414 {960}	870
EA986WC-180	180x45	180	45	20	72	54	42.2	6204ZZ	9,414 {960}	1,200

最大許容荷重は、ステンレスベアリングの関係で MC-VB シリーズより若干小さくなります。
ベアリングの材質は、内外輪レースおよびボールは SUS-440C、リテーナおよびシールド板は SUS-304 を使用しています。
スナップリングは SUS-304 です。
※最大許容荷重は垂直荷重での参考値です。

- 質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。
- 黒色 (太字) 数値: 在庫品 青色 (斜体) 数値: 受注生産品

MC-VN

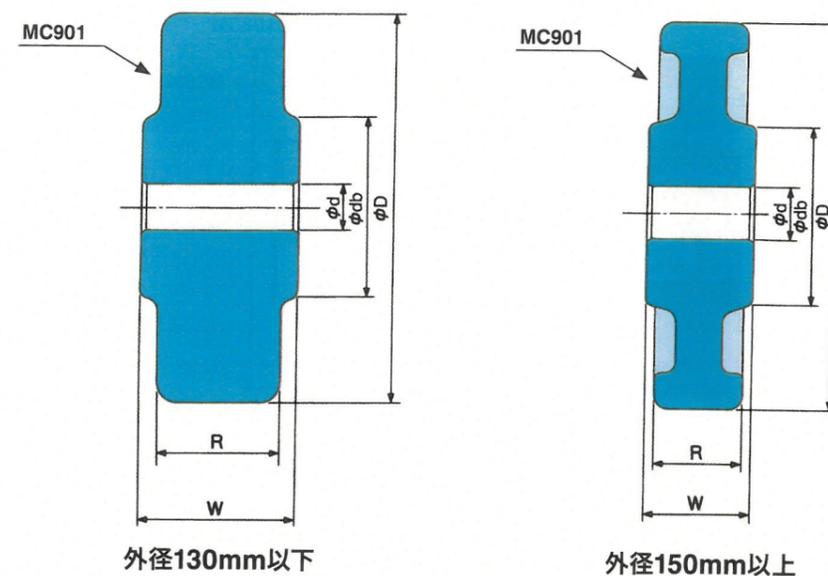

外径130mm以下

外径150mm以上

MC-VN (ベアリングなし)

型番	外径 D (mm)	タイヤ幅 R (mm)	軸穴径 d (mm)	ボス径 db (mm)	ボス幅 W (mm)	回転抵抗 係数	最大許容荷重 (N) {kgf} ※	参考質量 (g)	
EA986WA-50	50x24	50	24	8	30	29	0.040	2,059 {210}	60
EA986WA-65	65x34	65	34	12	40	39	0.046	3,334 {340}	130
EA986WA-75	75x32	75	32	10	45	36	0.033	3,530 {360}	170
EA986WA-100	100x34	100	34	12	47	38	0.030	5,099 {520}	310
EA986WA-130	130x42	130	42	20	59	50	0.039	8,238 {840}	660
EA986WA-150	150x44	150	44	20	67	52	0.033	9,807 {1,000}	750
EA986WA-180	180x45	180	45	20	72	54	0.028	11,768 {1,200}	1,040
EA986WA-200	200x45	200	45	20	82	54	0.025	13,043 {1,330}	1,280
	250x54	250	54	25	96	63	0.025	20,300 {2,070}	2,330
	300x60	300	60	30	108	70	0.025	26,478 {2,700}	3,730

△ 軸穴径 (d) を再加工される場合は、クリアランスを十分とるように設計してください。
(詳細は当社までお問合せください。)
※最大許容荷重は垂直荷重での参考値です。

- 質量については計算値であり、実質量と異なる場合があります。
- 黒色 (太字) 数値: 在庫品 青色 (斜体) 数値: 受注生産品