


# 最小・最軽量で高性能・長寿命を実現!



## HM-38

■定格荷重 380kg

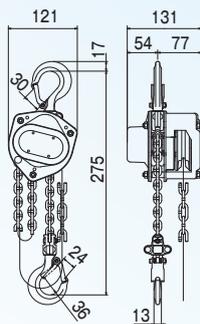


### ■仕様

型 式	HM-38
商品コード	HM-K3825
定格荷重(kg)	380
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	275
手巻力量(N)	196
手巻力量(kgf)	20
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.3×12 掛数 1 等級 V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.5×23 長さ(m) 2.5
自重(kg)	6.1
バーコード No.	4937510065112




## HMIII-50

■定格荷重 0.5ton

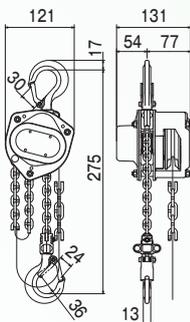


### ■仕様

型 式	HMIII-50
商品コード	HM3-00525
定格荷重(t)	0.5
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	275
手巻力量(N)	255
手巻力量(kgf)	26
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.3×12 掛数 1 等級 V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.5×23 長さ(m) 2.5
自重(kg)	6.1
バーコード No.	4937510070116

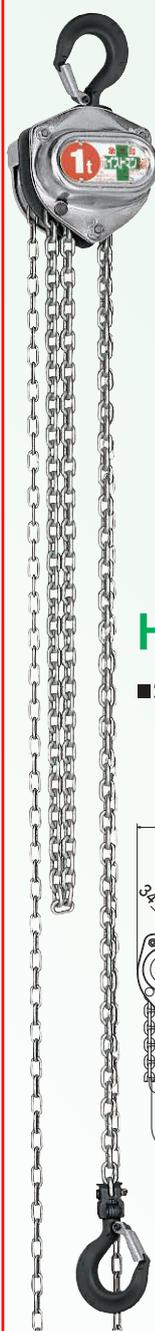


## HMIII-100

■定格荷重 1ton

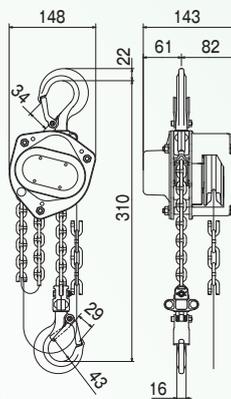


### ■仕様

型 式	HMIII-100
商品コード	HM3-01025
定格荷重(t)	1
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	310
手巻力量(N)	314
手巻力量(kgf)	32
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm) 5.6×17 掛数 1 等級 V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.5×23 長さ(m) 2.5
自重(kg)	9.2
バーコード No.	4937510071113

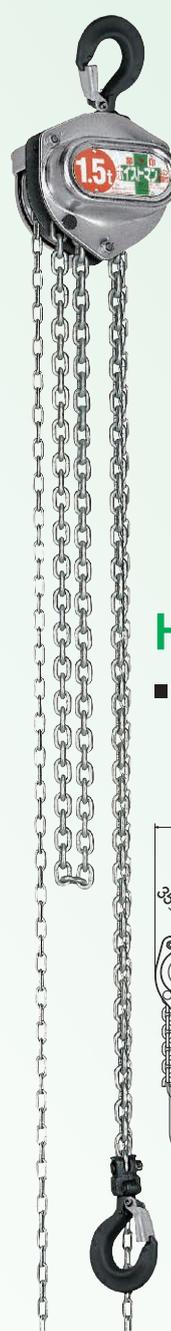

## HMIII-150

■定格荷重 1.5ton

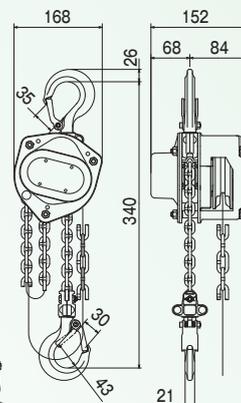

### ■仕様

型 式	HMIII-150
商品コード	HM3-01525
定格荷重(t)	1.5
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	340
手巻力量(N)	324
手巻力量(kgf)	33
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm) 6.5×19 掛数 1 等級 V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.5×23 長さ(m) 2.5
自重(kg)	11.7
バーコード No.	4937510072110