

ロープホイスト 取扱説明書

品番：EA987CH-11A

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できるところへ保管してください。

■注意事項

・安全上、使用上の注意






注 意

- ・本製品は荷上げに使用するホイストです。用途外の使用はしない。
- ・使用荷重を守って使用すること。
- ・吊り荷の下には入らないこと。
- ・使用前にロープにキズがないかを確認すること。ロープに異常がある場合は使用しないこと。
- ・使用前にねじのゆるみがないか、滑車にロープがしっかりかかっているかを確認すること。
- ・吊り下げる場所は十分な強度があるかどうか確認すること。
- ・人の吊上げや運搬には使用しないこと。
- ・高温となる場所や火気の近くでは使用しないこと。
- ・作業後は荷を取外した状態にすること。荷を吊った状態では放置しない。
- ・滑車やロープに手や指が巻き込まれないように注意すること。
- ・高所から落下させるなど衝撃を加えないこと。
- ・改造はしない。破損、ケガの原因になります。

■各部名称

■使用方法

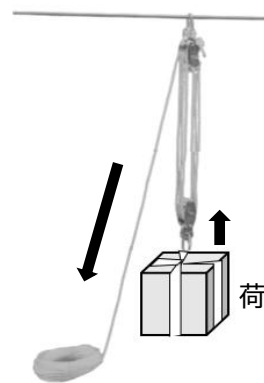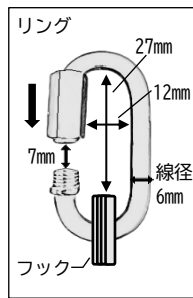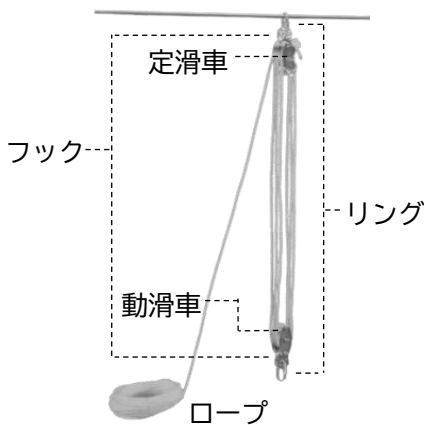


定滑車側は頑丈な梁などに取付けてください。

動滑車側を荷に取付けます。

ロープを引くと荷が上がります。


■使用方法

【ロープの取付け方】

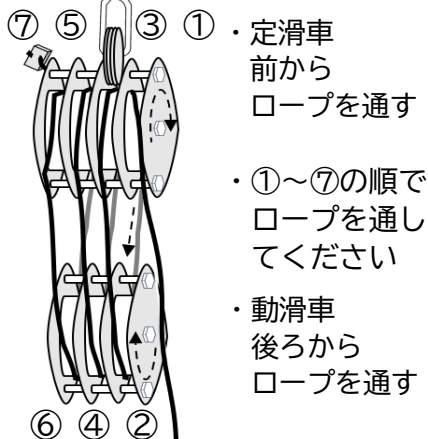


【フックの開閉】

フックを開閉するとリングの取外しができます。

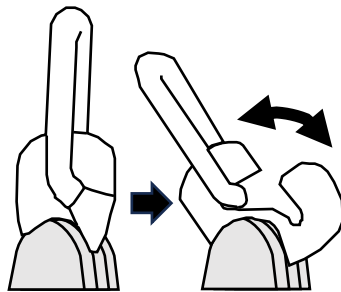

【抜止めの止め方】

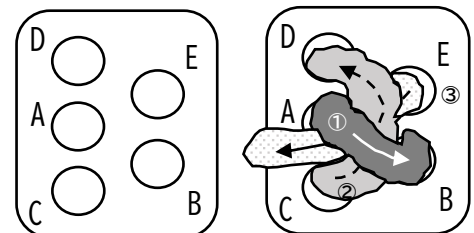

■メンテナンス、保管

- ・汚れた場合は、乾いた布または少し湿らせた布で拭き取ってください。(有機溶剤は使用しない。)
- ・使用しない場合は、子供の手の届かない、乾燥した屋内にて保管してください。

■仕様

最大 使用荷重	揚程	ロープ サイズ	吊り上げ比 ※	材質		質量
				滑車	ロープ	
100Kg	2.5m	5mmx19.5m	1:6	本体:SPHC鉄(亜鉛めっき) 車輪:ナイロン	ポリプロピレン	860g

※ 理論上1/6の力で作業ができますが、実際は滑車とロープの摩擦やロープの重量等の影響を受ける為、1/6以上の力が必要となります。