

新製品

象印パワーホイストマン

世界初 充電ドライバー式超小型ポータブルホイスト

特長


専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。

ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空な場所でも、スムーズな作業が行えます。


電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。また、パワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることもできます。

380kgのみロングライフチェーンを使用しています。

EHMF-12.5
■定格荷重 125 kg




標準付属品
● ビット(ビット軸受)
● ハンドル

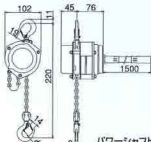


パワーシャフト寸法:
φ16mm×1.5m

EA987D-200
EHMF-20
■定格荷重 200 kg




標準付属品
● ビット(ビット軸受)
● ハンドル

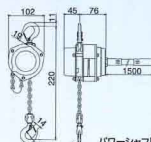


パワーシャフト寸法:
φ16mm×1.5m

EHMF-38
■定格荷重 380 kg



標準付属品
● ビット(ビット軸受)
● ハンドル

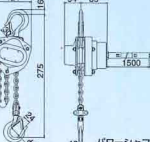

パワーシャフト寸法:
φ16mm×1.5m

4種類の駆動方式



■主な仕様

型式	商品コード	充電式電動ドライバーの種類	パワーシャフト使用時 定格荷重(kg)	巻上速度(m/min)	直結使用時 定格荷重(kg)	巻上速度(m/min)	標準揚程(m)	試験荷重(kg)	フック間 最小距離(mm)	パワーシャフトの長さ の長さ(mm)	ロードチェーン 線径×ピッチ(mm)	自 重 パワーシャフト 使用時(kg)	バーコード No.
EHMF-12.5	ZEHMF-K1250	12V 以上	125	3	125	3	5	125%	220	1.5	3.1 × 9.3	4.0	4937510080214
EHMF-20	ZEHMF-K2050		200	1.8	200	1.8	5	125%			3.1 × 9.3	3.9	4937510080313
EHMF-38	ZEHMF-K3850	15.6V 以上	380	1.7	380	1.7	5	125%	275		4.3 × 12	5.5	4937510080412

注1) 標準品は、パワーシャフト(1.5m)・ロードチェーン(標準5m)とビット(ビット軸受)・ハンドル付です。又、本体・パワーシャフト・ビット(ビット軸受)及びハンドルだけの要望にも応じます。

注2) パワーシャフト使用時及び直結使用時の巻上速度は、電動ドライバーが1,300回転/毎分時の概算速度です。

注3) EHMF-38型(定格荷重380kg)タイプには、15.6V用充電式電動ドライバーを必ずご用意下さい。

注4) 電動式インバートドライバー及びエア式インバートドライバーは使用出来ません。

注5) パワーシャフト2.5m仕様(オプション)もご用意しています。