


# HHH. パイプマウントジブクレーン

- 小型軽量ですので一人で取り付けることができます。
- パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
- 48.6mm 径単管専用です。 ●パイプハンガー2 個付です。


使用例

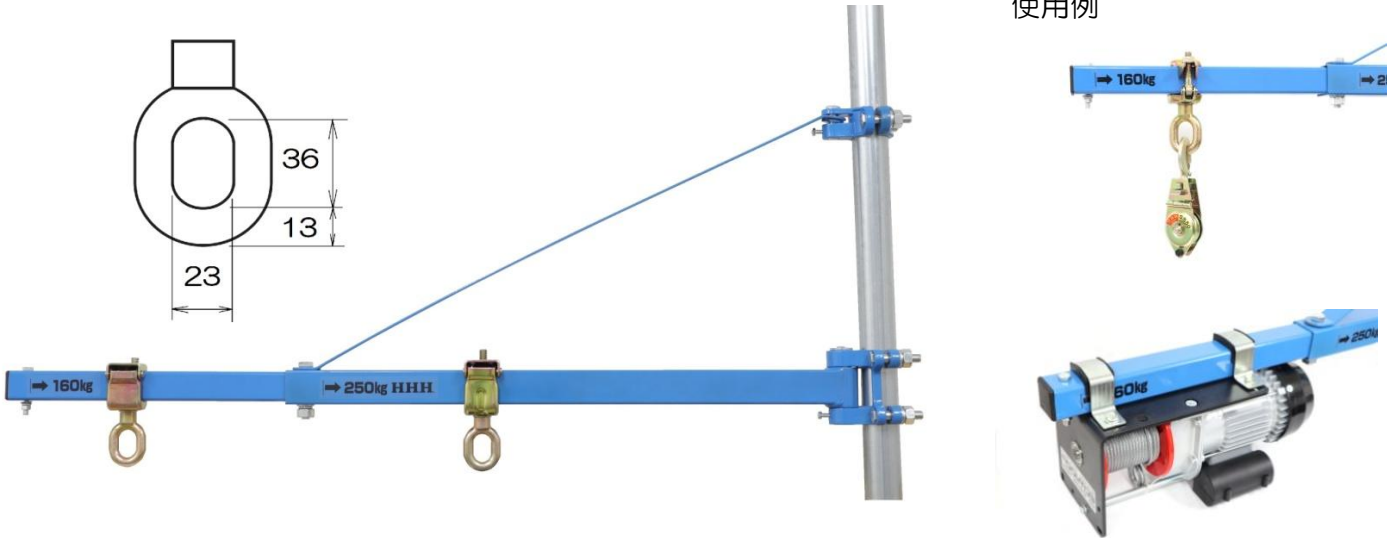

型式 JAN コード	定格荷重 /リーチ	定格荷重 /リーチ	旋回 角度	自重	取り付け 必要スペース	本体 価格
PMJ 4990077000828	160kg/ 0.85~1.1m	250kg/ 0.15~0.7m	180°	9.5kg	約 450mm	22,500 円

- 注意** ●先端に 250kg はかけられません。 ●同時に二つのパイプハンガーを使うことはできません。  
●人間の搬送には使用できません。 ●継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。

## 別売オプション 電動ウインチ用 ジブクレーン取り付けアダプター

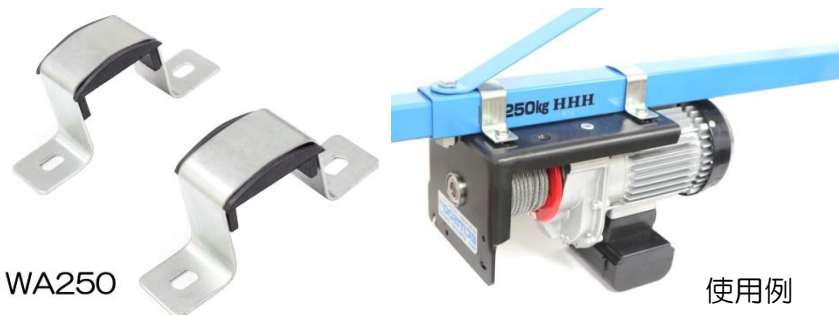

- PMJ に電動ウインチ ECW100 や 200 を取り付けるための金具です。  
(取り付けボルトナット付、2 個 1 組)

WA250

使用例

※本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。

型式 / JAN コード	定格荷重	自重	本体価格
WA250 / 4990077000835	250kg	300g	1,000 円